



20 CAD
可从网页下载



Order
订货范例

型号


CPMET-M12-3053

规格表

型号	螺纹规格	适用电线直径	尺寸(mm)				
			螺纹 外径C1	螺纹 长度C2	面板开口 口径	螺母A 扳手径	螺帽F 扳手径
CPMET-M12-3053	M12×1.5	φ3~5.3	12	8	12~12.3	17	17
CPMET-M12-4578		φ4.5~7.8					
CPMET-M16-60100	M16×1.5	φ6~10	16	9	16~16.3	22	22
CPMET-M20-90140	M20×1.5	φ9~14	20	9.5	20~20.3	26	26
CPMET-M25-140180	M25×1.5	φ14~18	25	12	25~25.3	32	32
CPMET-M32-180250	M32×1.5	φ18~25	32	12.5	32~32.4	41	41

1个起接受订购!

分解外形图

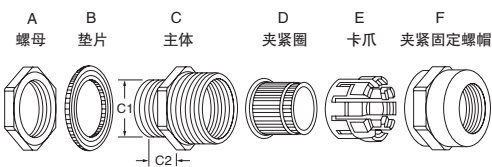

特长

带屏蔽功能的电线固定头

- 能在控制柜内实现电线屏蔽的电线固定头。
- 可减少将电线屏蔽线取出进行接地处理的工时。
- 金属制品，耐腐蚀性、耐磨性十分优异。

材质特性


材质	螺母，主体， 夹紧固定螺帽	镀镍铜合金
	卡爪	尼龙66
	垫片、密封	EPDM橡胶
使用温度范围		-40℃~+105℃
颜色		银色

1个起接受订购!

规格表

型号	螺纹规格	适用电线直径	尺寸(mm)				
			螺纹外径 C1	螺纹长度 C2	面板开口 口径	螺母A 扳手径	螺帽F 扳手径
CPMET-M12-3053	M12×1.5	φ3~5.3	12	8	12~12.3	17	17
CPMET-M12-4578		φ4.5~7.8					
CPMET-M16-60100	M16×1.5	φ6~10	16	9	16~16.3	22	22
CPMET-M20-90140	M20×1.5	φ9~14	20	9.5	20~20.3	26	26
CPMET-M25-140180	M25×1.5	φ14~18	25	12	25~25.3	32	32
CPMET-M32-180250	M32×1.5	φ18~25	32	12.5	32~32.4	41	41

分解外形图

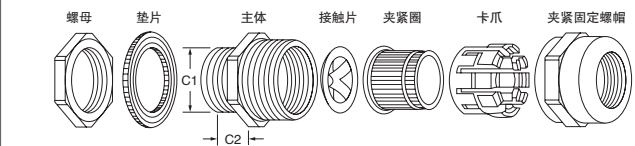

Delivery
交货期

发货日期

1~10个	次日(当日)
11个~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。



Discount
折扣


折扣表

1~9个	标准单价
10~19个	6% off
20个~	11% off



Example
使用范例

可将接触片来与电线内的金属隔离编织网接触，从而引导干扰的电磁波到接地点上(金属接线盒等)，起到屏蔽作用。

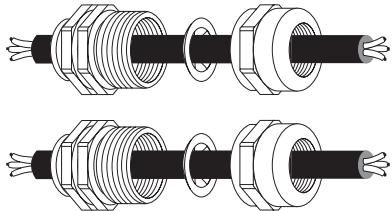

接触片

