

扎带

扎带固定座

标识部件

电线固定头

电线保护衬套

电线夹

配线固定夹

工业用胶带

Cable Clips

电线夹

高品质尼龙

库存品

隔天发货

RoHS 10



特长

高品质尼龙电线夹

- 12种规格, 可固定 $\phi 3\sim 37\text{mm}$ 范围内的电线束。
- 将电线和电缆置于电线夹内, 选择孔位再用螺丝拧紧即可。
- AVCC-6以下为单孔, AVCC-8有2个孔位, AVCC-12有3个孔位。



注意

- 长时间放置或使用后, 尼龙66有可能会发黄。

M 材质特性

材质	尼龙66, UL94V-2
使用温度范围	$-40^{\circ}\text{C}\sim +85^{\circ}\text{C}$
颜色	白

阻燃

Delivery
交货期

发货日期

1~10包	次日(当日)
11包~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

Discount
折扣

折扣表

1~9包	标准单价
10~29包	19% off
30包~	24% off

Order
订货范例

型号


AVCC-1-100P

规格表


1包起接受订购!

型号	每包装	尺寸(mm)					每包重(g)
		ϕA	B	C	D		
AVCC-1-100P	100个	4.8	9.5	9.5	3	1/8"	41
AVCC-1.5-100P		4.8	10	9.4	4.6	3/16"	45.5
AVCC-2-100P		4.8	11.5	9.4	6.3	1/4"	51
AVCC-2.5-100P		4.8	12.5	9.5	7.8	5/16"	62
AVCC-3-100P		4.8	13	9.5	9	3/8"	68
AVCC-3.5-100P		4.8	14.2	9.6	10.7	7/16"	87
AVCC-4-100P		4.8	15.5	12.4	12.2	1/2"	122
AVCC-4.5-100P		4.8	15.8	12.7	13.8	9/16"	151
AVCC-5-100P		4.8	18	12.8	15	5/8"	158
AVCC-6-100P		4.8	18.5	13.3	19	3/4"	234
AVCC-8-100P		4.8	21	13.3	22~25	7/8"-1"	288
AVCC-12-100P		4.8	27.8	13.3	32~37	1 1/4"-1 1/2"	380

尺寸图

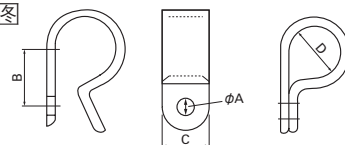

(单位: mm)

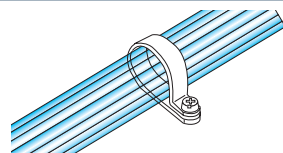Example
使用范例

耐热型

库存品

隔天发货

RoHS 10



特长

特殊材质的超耐热线夹

- 耐热温度高达 180°C 的电线夹。
- 边缘部分实施R加工, 不仅不会损伤电线, 还能保护电线在受到强烈冲击后不变形、不断线。
- 其内部成型接近正圆, 不会夹伤电线。

M 材质特性

材质	特殊聚四氟乙烯, UL94V-0
使用温度范围	$-75^{\circ}\text{C}\sim +180^{\circ}\text{C}$
颜色	浅蓝

耐热

Delivery
交货期

发货日期

1~10包	次日(当日)
11包~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

Discount
折扣

折扣表

1~9包	标准单价
10~19包	19% off
20包~	24% off

Order
订货范例

型号


HCDE-2GR-50P

规格表

1包起接受订购!

型号	每包装	尺寸(mm)					重量(g/个)
		固定时 内径 ϕD	L	W	T	$\phi D1$	
HCDE-2GR-50P	50个	2.5	7.7	9.5	0.8	4.3	0.34
HCDE-3GR-50P		4.5	8.7				0.37
HCDE-4GR-10P	10个	6	11	9.5	1	4.3	0.63
HCDE-5GR-10P		7.5	12.1				0.69
HCDE-6GR-10P		9.5	13.1				0.77
HCDE-8GR-10P		11.5	14.3				0.99
HCDE-10GR-10P		13.5	16.2				1.10

 尺寸图



(单位: mm)

Example
使用范例