

RoHS10

Order
订货范例

型号

COPS2-20P

特长

金属制保护管的便于固定的金属制电缆夹

- 高刚性的钢制电缆夹。
- 经铬酸盐光泽处理和镀锌双重处理，防锈性强。



注意

- 根据订购数量，每次的交货期可能有所不同。
- 外观及规格可能会有变更，恕不预先通知。

M 材质特性

材质	SPCC
电镀处理	MFZn5C(3价格)
使用温度范围	-30℃~+85℃

Delivery
交货期

发货日期

1~5盒	次日(当日)
6盒~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

Discount
折扣

折扣表

1~9盒	标准单价
10~19盒	19% off
20盒~	24% off

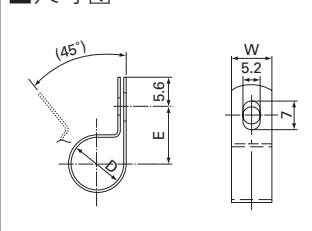
规格表

1盒起接受订购!

型号	盒数量	φD (固定时)	E	板厚	W
COPS2-20P	20个	3.2	11.7	0.8	9.5
COPS3-20P		4.8	12.7		
COPS4-20P		6.4	13.5		
COPS5-20P		7.9	14.2		
COPS6-20P		9.5	15.0		
COPS7-20P		11.1	15.7		

尺寸图

(单位: mm)

Example
使用范例

不锈钢制

RoHS10

Order
订货范例

型号

COPU3-20P

特长

防锈性优异的不锈钢制电缆夹

- 刚性高、防锈性强的不锈钢制电缆夹。



注意

- 根据订购数量，每次的交货期可能有所不同。
- 外观及规格可能会有变更，恕不预先通知。

M 材质特性

材质	SUS304 2B
使用温度范围	-30℃~+85℃

Delivery
交货期

发货日期

1~5盒	次日(当日)
6盒~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

Discount
折扣

折扣表

1~9盒	标准单价
10~19盒	19% off
20盒~	24% off

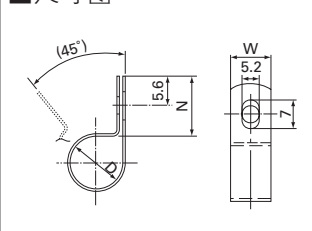
规格表

1盒起接受订购!

型号	盒数量	φD (固定时)	N	板厚	W
COPU3-20P	20个	4.8	16.0	0.6	9.5
COPU4-20P		6.4			
COPU5-20P		7.9			
COPU6-20P		9.5			

尺寸图

(单位: mm)

Example
使用范例