


20 CAD
可从网页下载

特长 加工方便的组装式箱体!

- 用1把螺丝刀, 15分钟即可完成组装。
- 可轻松进行孔加工。
- 采用套装销售的方式, 轻松运输, 方便存放。
- 更有芒塞尔色和RAL色等4种涂装色可供选择!

箱体形状

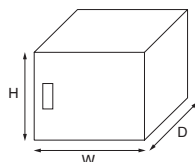

符号	名称
W	宽度
H	高度
D	进深

钢 粉体涂装

Delivery
交货期

●库存品

发货日期	
1~3个	次日(当日)
4个~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

●非库存品

发货日期	
1~3个	第5天
4个~	另定

※注意:发货日期不包括周六和节假日。

Discount
折扣

折扣表	
1~2个	标准单价
3~4个	2% off
5个~	6% off

■固定尺寸(库存品)

Order
订货范例

型号

BXAM-202016-K

类型	颜色	重量(kg)	外形尺寸(mm)			安装板尺寸(mm)	
			W	H	D	横向	纵向
BXAM-202016	K (奶白色) 2.5Y9/1	4.0	200	200	160	120	110
BXAM-202516		4.5	200	250	160	120	160
BXAM-202520		5.1	200	250	200	120	160
BXAM-252020		5.1	250	200	200	170	110
BXAM-252516		5.2	250	250	160	170	160
BXAM-252520		5.8	250	250	200	170	160
BXAM-252525		6.5	250	250	250	170	160
BXAM-253016		5.8	250	300	160	170	210
BXAM-253020		6.4	250	300	200	170	210
BXAM-303016		6.5	300	300	160	220	210
BXAM-303020	KE (奶白色、桔纹) 2.5Y9/1	7.2	300	300	200	220	210
BXAM-303025		8.0	300	300	250	220	210
BXAM-304020		8.6	300	400	200	220	310
BXAM-304025		9.5	300	400	250	220	310
BXAM-404020	GE (灰色、桔纹) 5Y7/1	10.5	400	400	200	320	310
BXAM-405020		12.2	400	500	200	320	410
BXAM-405025		13.3	400	500	250	320	410
BXAM-405030		14.4	400	500	300	320	410
BXAM-406025		15.1	400	600	250	320	510
BXAM-406030		16.3	400	600	300	320	510
BXAM-406040		18.8	400	600	400	320	510
BXAM-406040							
BXAM-406040	RE (灰白色、桔纹) RAL7035						
BXAM-406040							

■自由尺寸(非库存品)

Order
订货范例

类型

FBXAM

W

200

H

210

D

160

颜色

GE



型号


FBXAM-200-210-160-GE

*W、H、D可以10mm为单位进行指定


1个起接受订购!

类型	外形尺寸(mm)			颜色
	W	H	D	
FBXAM	200~500 (可以10mm为单位指定尺寸)	200~600 (可以10mm为单位指定尺寸)	160~400 (可以10mm为单位指定尺寸)	K (奶白色) 2.5Y9/1 KE (奶白色、桔纹) 2.5Y9/1 GE (灰色、桔纹) 5Y7/1 RE (灰白色、桔纹) RAL7035

粉体涂装

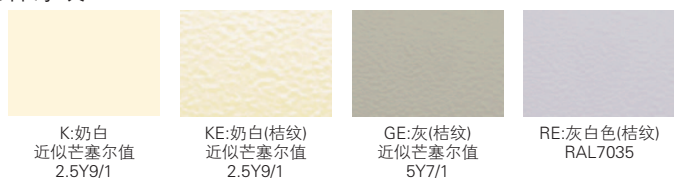


桔纹与通常涂装色区别

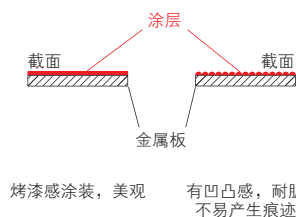

M 材质特性

材质	SPCC
板厚	门、主体1.2mm
	底板2.0mm
	安装板1.5mm
安装板尺寸	(W-80)×(H-90)
开闭金属件	平面锁
铰链	外铰链
外形尺寸公差	±2mm


主体

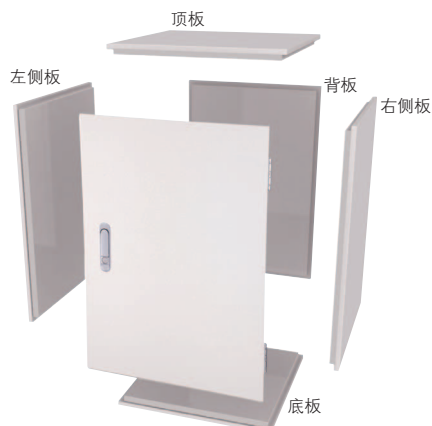


零部件

(单位: mm)

锁

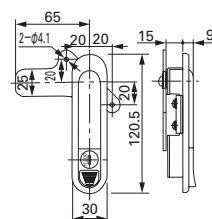

铰链

 

※当H<400时, 为4孔铰链、M3螺丝

安装板用支架



支架用螺丝(M6)

组装用螺丝(M5)




强扭力螺丝, 不易松脱

密封条



安装板

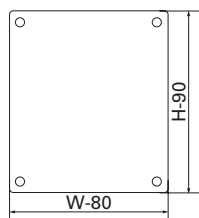

规格: 比箱体的外形尺寸
横向 W-80mm
纵向 H-90mm
安装孔: 4处(φ9)
安装底板可拆卸
安装底板悬空高度12mm
四向弯曲

产品部分照片



本体开口处底板无折弯处理




在拼装连接处会有缝隙

设备组装实例




Technical drawing of a cabinet showing three views: front, side, and top. The front view is a rectangle with a handle on the left side. The side view shows the cabinet's depth and a hinge on the left side. The top view shows the cabinet's width and depth. Dimensions are labeled: 'H' for height and 'W' for width.

(单位: mm)

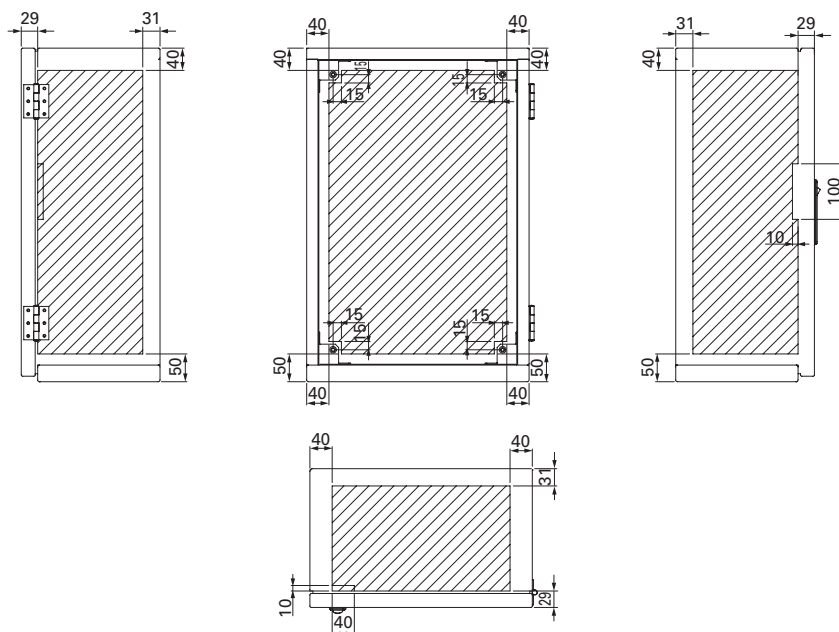


■详图

(单位: mm)

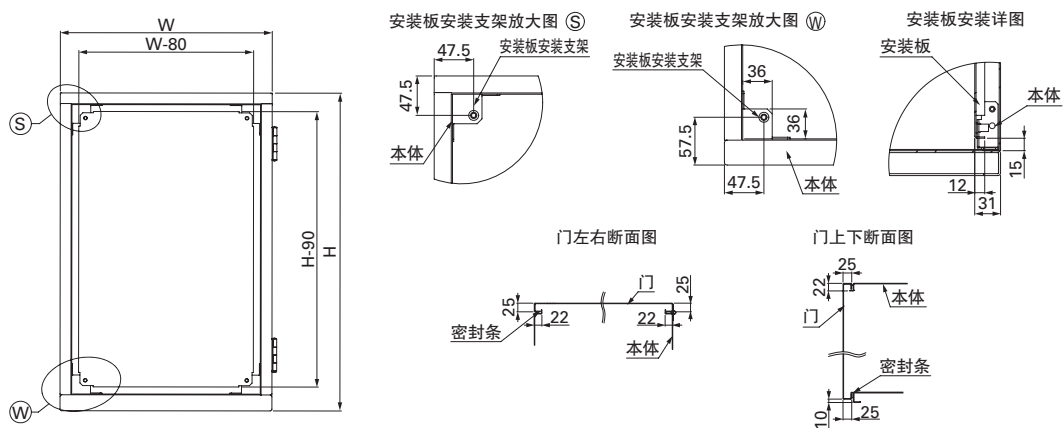

■包装形态

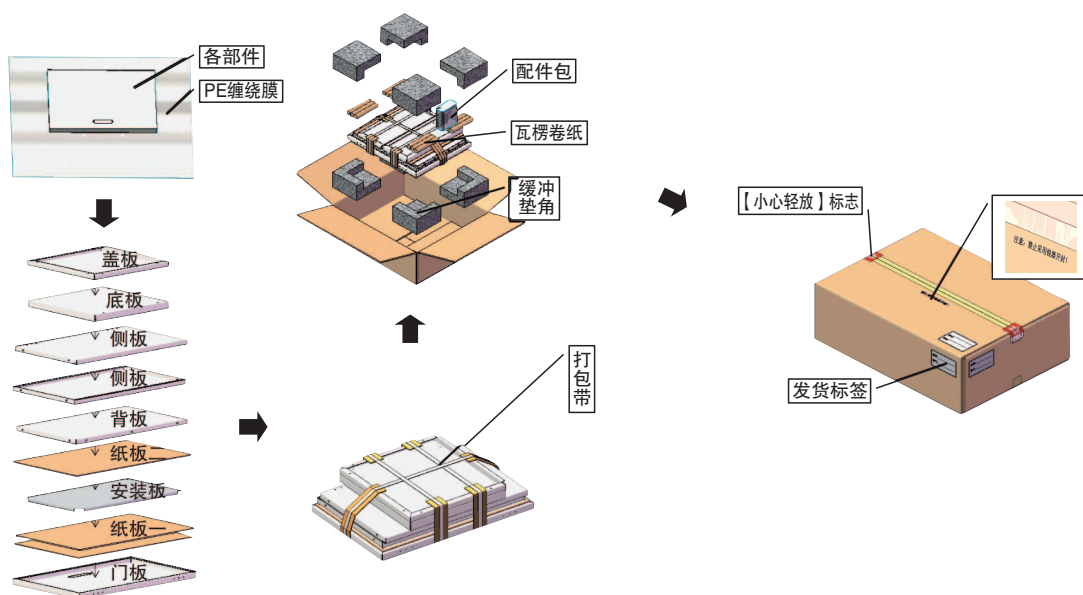

* 尺寸不同, 包装方式会有部分变更。

组装式箱体组装步骤

只需1把螺丝刀和短短的**15分钟**

