



2D CAD
可从网页下载



Order 订货范例

类型	颜色
MLR75F	K
↓	
型号	
MLR75F-K	

特长 带滤芯树脂制圆型滤网/通风板!

- 安装了防虫用不锈钢网。
- 只需对机箱进行圆孔加工即可轻松安装。
- 滤芯可从外部更换,也可水洗后再次使用。
- 可安装板厚:1.2mm~3.2mm

M材质特性

盖板	AES树脂
主体	PS树脂
滤芯(无纺布)	改性聚丙烯纤维 防尘率70%



Delivery 交货期

发货日期	
1~5个	次日(当日)
6个~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。




Discount 折扣

折扣表	
1~9个	标准单价
10~19个	19% off
20个~	24% off


1个起接受订购!

类型	颜色符号	尺寸(mm)					自重(g)
		A	B	C	D	E	
MLR75F	K(奶白色(近似芒塞尔值2.5Y9/1))	φ75	φ64	37.5	23	φ65	60
MLR90F	G灰色(近似芒塞尔值5Y7/1)	φ90	φ76	38.5	24	φ77	80

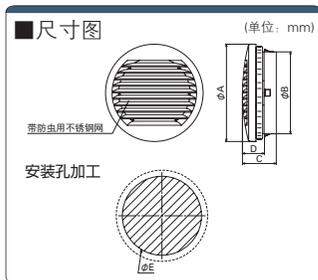

圆型滤网/通风板安装方法

- 1: 从机箱内侧安装滤网/通风板主体, 从机箱外侧使用固定件进行紧固。
- 2: 请将滤芯置于主体中并安装盖板。 请按照完成图对盖板进行调整。

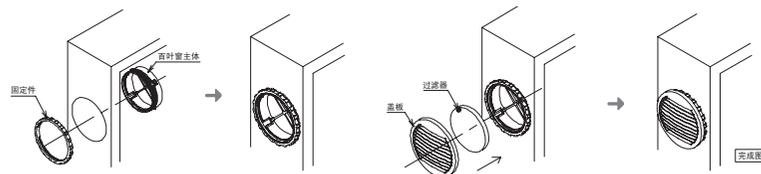

金属制通风板



2D CAD
可从网页下载



Order 订货范例

型号
RB-1

特长 带有排风口的封板, 用于通风散热

M材质特性

材质	黄铜
厚度	1.2mm
附件	安装螺丝



Delivery 交货期

发货日期	
1~10个	次日(当日)
11个~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。



Discount 折扣

折扣表	
1~9个	标准单价
10~19个	19% off
20个~	24% off

1个起接受订购!

型号	颜色	尺寸(mm)					
		A	B	C	D	E	F
RB-1	RAL7032	158	78	65	100	-	-
RB-2		208	89	72	80	190	-
RB-3		244	90	72	80	226	80

