

省空间端子台用支架

HIGH
QUALITY
进口商品库存品
隔天发货

RoHS10



特长

作业性优异的倾斜支架

- 可节省空间的端子台支架。
- 导轨的中心与支架安装螺丝的中心处于相同直线上，便于设计。
- 倾角为25°，便于使用。
- 新增盒装产品。

M材质特性

材质	SPHC
表面处理	铬酸盐光泽电镀

Order
订货范例

型号

JK-430

组装用部品

连接器支架

通讯盒

滤网・通风板

电线固定夹

箱体用工具

DIN导轨

文件架

密封条

接地端子・铜排

螺钉・螺丝・垫片


橡胶脚垫

划线用胶带

1个起接受订购!

型号	自重 (g)
JK-425	22
JK-430	24
JK-440	27
JK-450	31
JK-475	51
JK-4100	63

■尺寸图

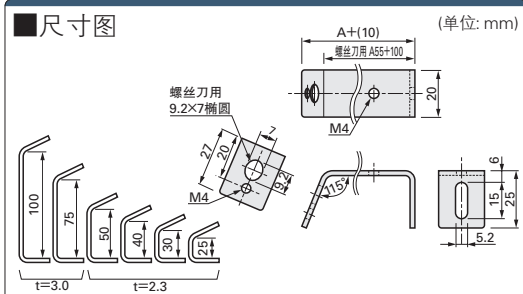

可调节支架

RoHS10



特长

高度可调节金属支架

通过一个规格即可对应3种高度调整!

- 可根据零件的安装情况调节高度。
- 最适合用于小型机箱。

M材质特性

材质	镀锌钢板
----	------

Order
订货范例

型号


DINR-3-10P

1盒起接受订购!

型号	数量
DINR-3-10P	10个/盒

■尺寸图

(单位: mm)

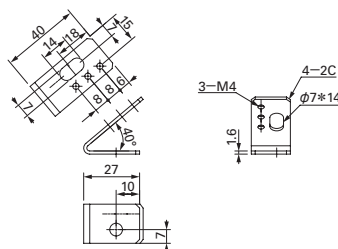Delivery
交货期

发货日期


1~5盒	次日(当日)
6盒~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。


Discount
折扣

折扣表

1~5盒	标准单价
6~9盒	6% off
10盒~	11% off

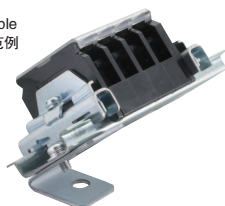Example
使用范例

PR

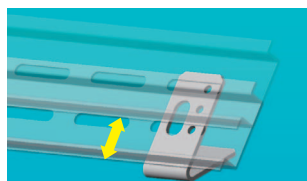

从现场应用角度进行开发!
通过1件该产品即可调节高低差!