



发货日期

1~5台	次日(当日)
6台~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。



折扣表

1~9台	标准单价
10~19台	4% off
20台~	8% off

特长

纯正日本原装进口

DPAM-BLS2系列各部位零件

●通过个别部件的组合变动,可进行高负载型(耐负载15kg)或固定锁定型的选择、长度/安装方法的选择。



注意

- 即使显示器重量低于支架最大承重,由于安装臂承受的负荷会随显示器重心位置而变化,敬请注意。
- 外观及规格可能会有变更,恕不预先通知。
- 有些显示器可能无法如活动图所示那般活动。



DPAM-BLH 高负载型臂主体

DPAM-BL2 臂主体

DPAM-BL2-XP 延伸臂



DPAM-BL2-SCP 台式固定夹



DPAM-BL2-PC 支柱固定(支柱另售)



DPAM-BL2-VCP 墙面固定(背面)



DPAM-BL2-K 墙面固定(正面)



DPAM-BL2-PS 平面固定



DPAM-BL2-WP300 支柱固定(墙面固定) 300mm



DPAM-BL2-VP300 支柱固定(平面固定) 300mm



Order 订货范例

型号
DPAM-BL2

规格表

1台起接受订购!

型号	产品名称	活动	承重(kg)	重量(kg)	可安装	
					DPAM-BL2	DPAM-BLH
DPAM-BL2	臂主体	参考▶1671页	9	3.2	-	-
DPAM-BLH	高负载型臂主体		15	3.7	-	-
DPAM-BL2-XP	延伸臂	-	-	0.6	○	○
DPAM-BL2-SCP	台式固定夹	-	-	3.7	○	○
DPAM-BL2-PC	支柱固定(支柱另售) φ25.4~52.8	-	-	1.3	○	○
DPAM-BL2-VCP	墙面固定(背面)	-	-	0.4	○	○
DPAM-BL2-K	墙面固定(表面)	-	-	1.3	○	○
DPAM-BL2-PS	平面固定	-	-	0.9	○	○
DPAM-BL2-WP300	支柱(墙面固定、300mm)	-	-	1.9	○	○
DPAM-BL2-VP300	支柱(平面固定、900mm)	-	-	1.9	○	○


※DPAM-BL2-LCP/SCP可固定到15~65mm的桌子上。

外形尺寸图


(单位: mm)

臂主体

DPAM-BL2 (标准)

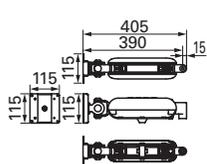


活动图

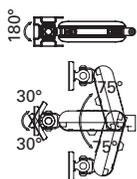


高负载型臂主体

DPAM-BLH (高负载)

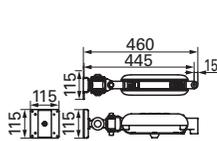


活动图

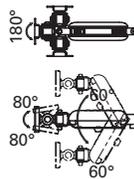


延伸臂

 DPAM-BL2-XP




台式固定夹

(小) DPAM-BL2-SCP

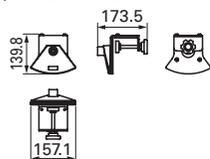


墙面固定

(表面) DPAM-BL2-K

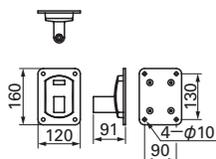


(背面) DPAM-BL2-VCP

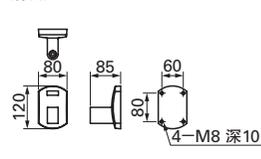


平面固定

(小) DPAM-BL2-PS

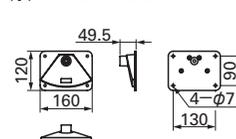


滚珠(支柱)固定


DPAM-BL2-PC

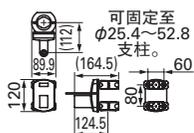


DPAM-BL2-WP300

 

DPAM-BL2-VP300

 

附件

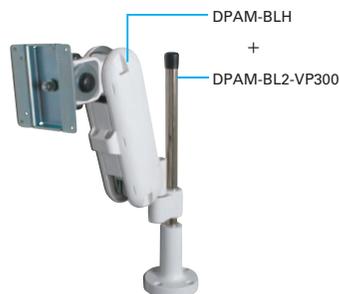

①	显示器安装螺钉(M4-12)	4个
②	5毫米六角扳手	1个
③	13毫米扳手	1个
④	13毫米套筒扳手	1个
⑤	6毫米六角扳手	1个
⑥	垫片	2个
⑦	防尘罩	2个
⑧	轴	1个
⑨	立柱固定夹(仅DPAM-BL2-PC)	4个