

DPAM-LA19P



DPAM-LA37P



2D CAD
可从网页下载



Order
订货范例

型号

DPAM-LA19P

特长

纯正日本原装进口墙面、导轨固定
(使用DPAM-PA03) 活动臂

- DPAM-LA19P: 通过调整臂上部的旋钮, 可方便地调整显示器的角度。(耐负载5kg)
- 关节部为球体结构, 可在左右160°、上下-25~10°的范围内调整显示器的角度。
- DPAM-LA37P: 关节部经过铝合金压铸, 在重复性的动作上具有极高的耐久性。(耐负载14kg)
- 关节部采用双重关节结构, 可通过调整螺栓对显示器角度进行左右180°、上下-90~90°调整。



注意

- ・即使显示器重量低于支架最大承重, 由于安装臂承受的负荷会随显示器重心位置而变化, 敬请注意。
- ・外观及规格可能会有变更, 恕不预先通知。
- ・有些显示器可能无法如活动图所示那般活动。

VESA
75 100



Delivery
交货期

发货日期

1~5台 次日(当日)

6台~ 另定

17:00前订购的库存品可当日发货。



Discount
折扣

折扣表

1~9台 标准单价

10~19台 6% off

20台~ 11% off

规格表

型号	活动			承重 (kg)	重量 (kg)
	左右	上下	旋转		
DPAM-LA19P	160°	-25~10°	180°	5	0.6
DPAM-LA37P	180°	-90~90°	180°	14	1.4

1台起接受订购!

附件




①	VESA100mm板	1张
②	显示器固定用螺钉(M4-10)	8个
③	导轨安装沉头螺钉(M6-12)	2个
④	导轨安装用螺母	2个
⑤	六角扳手	1个
⑥	导轨保护材料	1张
⑦	扳手(仅DPAM-LA37P)	1个

尺寸图

(单位: mm)

DPAM-LA19P

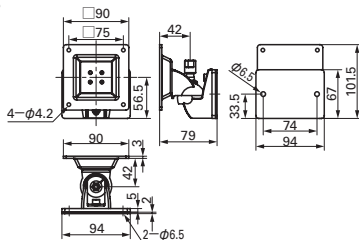

DPAM-LA37P

