

连接器



PCS插孔连接器	
型号	PCS-E20FS+
额定电流	1A
额定电压	250V
厂家	本多通信
页码	▶687页



MiniDIN连接器线束	
型号	HWMDH-P-B-*--10
线缆规格	AWG28
	300V 单层屏蔽
页码	▶426页




Dsub插针连接器	
型号	17JE-23**0-02-D1
额定电流	5A
额定电压	300V
厂家	DDK
页码	▶604页



Dsub插孔连接器	
型号	17JE-13**0-02-D1-A
额定电流	5A
额定电压	300V
厂家	DDK
页码	▶604页

外壳

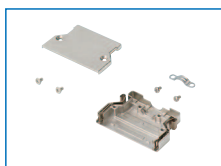


PCS连接器外壳	
型号	PCS-E20LB
规格	EMI
加工方式	亚铅压铸
厂家	本多通信
页码	▶686页



Dsub连接器外壳(带M2.6螺丝)	
型号	17JE-**H-1A-CF
规格	EMI对策
螺丝	M2.6
材质	ABS镀镍
页码	▶624页

接地线·端子

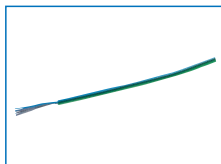

接地线	
规格	UL1007
弯曲半径	10倍
电压	300V




接地端子(O形)	
型号	RBV1.25~3.5RE同等品
孔径	3.7
外宽	6.6
适合线径	AWG20~16(0.5~1.65mm ²)
非卖品	



压着端子(Y形)	
型号	F0.08-3
孔径	3.2
外宽	5.2
适合线径	AWG28(0.08mm ²)
非卖品	

线缆

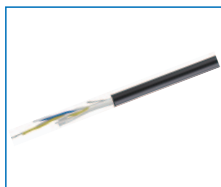

UL20276线缆	
规格	UL20276
电压	30V
导体外径	AWG28
额定温度	80℃
接线·线色图	▶299页

线缆外径·允许电流

		芯数(对数)			
		10(5P)	20(10P)	26(13P)	
线缆规格	UL20276	外径(mm)	5.1	6.0	6.7
		允许电流(A)	1	1	1