

零部件表

GPP系列 连接器



Dsub连接器(插孔)	
型号	DB-**S
额定电流	1A
额定电压	250V
厂家	米思米
页码	▶605页



Dsub连接器外壳	
型号	MDA-**H-M2.6
规格	M2.6短 EMI对策
材质	ABS镀镍
厂家	米思米
页码	▶625页



MDR连接器(插针)	
型号	FMCI**MA**
额定电流	1A
额定电压	500V
厂家	米思米
页码	▶678页



MDR连接器外壳	
型号	MPL**NK*ALS
规格	EMI对策
材质	钢镀镍
厂家	米思米
页码	▶681页



FCN连接器(插孔)	
型号	B-FCN-IDC40P
额定电流	3A
额定电压	250V
厂家	米思米
非卖品	



FCN连接器外壳	
型号	B-FCN-IDC40P-HD
固定用螺丝	M2.6
厂家	米思米
非卖品	




MIL连接器(插孔)	
型号	MILE-20-2.54-S
额定电流	1A
额定电压	250V
厂家	米思米
非卖品	

端子



压着端子(Y形)	
型号	F0.08-3
孔径	3.2
外宽	5.2
适合线径	AWG28(0.08mm ²)
非卖品	

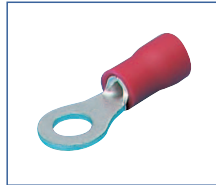

接地端子(O形)	
型号	RBV1.25-3.5RE 同等品
孔径	3.7
外宽	6.6
适合线径	AWG20~16(0.5~1.65mm ²)
非卖品	


线缆




WA电缆(带屏蔽)	
规格	UL20276
额定电压	30V
额定温度	80℃
截面积	AWG28(0.08mm ²)
接线·线色图	▶61页



WE电缆(无屏蔽)	
规格	UL20276
额定电压	30V
额定温度	80℃
截面积	AWG28(0.08mm ²)
接线·线色图	▶61页

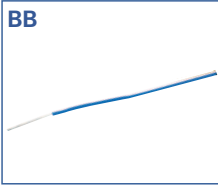

BB单芯电线	
规格	UL1007
额定电压	300V
额定温度	80℃
截面积	AWG24(0.2mm ²)

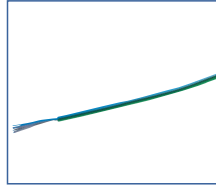

接地线	
规格	UL1007
额定电压	300V
额定温度	80℃
截面积	AWG16(1.25mm ²)



WM带DIN连接器线缆	
型号	HWMDH-P-B-8-10
规格	UL2464
额定电压	300V
额定温度	80℃
截面积	AWG28(0.08mm ²)