

CAT5e STP网线(带屏蔽·多股导体)(高品质型)



CAT5e EMI 1000 对绞
对策 BASE-T

Delivery 交货期

特长 高品质带屏蔽的网线!

- STP(带屏蔽)型。
- 多股导体型方便接线作业。
- 镀金层厚度达 50μ 。



注意

- 外观及规格可能会有变更,恕不预先通知。
- 关于FLUKE测量标准,请参阅▶231页。

1根起接受订购!

发货日期

1~20根	次日(当日)
21根~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。



Discount 折扣

折扣表

1~15根	标准单价
16~49根	5% off
50根~	10% off



Order 订货范例


类型	颜色	全长
GLHR5ET-FTP	BL	1
↓		
型号		
GLHR5ET-FTP-BL-1		

类型	颜色	全长(m)
GLHR5ET-FTP	BL (蓝)	1 2
	GY (灰)	3 5
	YL (黄)	7 10 15

规格

标准	IEEE802.3/ab(最高适用于1000BASE-T)	
线缆	导体	多股
	外径	6.0±0.3mm
	导体规格	AWG26
最小弯曲半径	线缆直径×15倍	
接线类型	同号接线	
温度范围	<75°C	

接线图

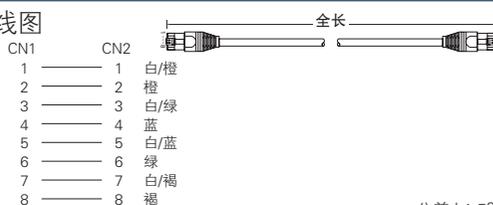

PLC线束

连接器转换·分支线束
伺服马达线束

触摸屏线束

RS-232C线束

FA网络对应线束

网线

矩形连接器线束

同轴连接器线束

测量通信线束

CAT5e STP网线(带屏蔽·单根导体)(高品质型)



CAT5e EMI 1000 对绞
对策 BASE-T

Delivery 交货期

特长 带屏蔽长尺寸CAT5e线缆

- STP(带屏蔽)型。
- 单根导体型,适用于长距离传输。
- 镀金层厚度达 50μ 。



注意

- 外观及规格可能会有变更,恕不预先通知。
- 关于FLUKE测量标准,请参阅▶231页。

1根起接受订购!

发货日期

1~20根	次日(当日)
21根~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。



Discount 折扣

折扣表

1~15根	标准单价
16~49根	5% off
50根~	10% off



Order 订货范例

类型	颜色	全长
GLHR5ES-FTP	BL	20
↓		
型号		
GLHR5ES-FTP-BL-20		

类型	颜色	全长(m)
GLHR5ES-FTP	BL (蓝)	20
	GY (灰)	30
	YL (黄)	

规格

标准	IEEE802.3/ab(最高适用于1000BASE-T)	
线缆	导体	单根
	外径	6.1±0.3mm
	导体规格	AWG24
最小弯曲半径	线缆直径×15倍	
接线类型	同号接线	
温度范围	<75°C	

接线图

