

PLC线束

连接器转换、  
分支线束  
伺服马达  
线束

触摸屏线束

RS-232C  
线束

FA网络对应  
线束

网线

矩形连接器  
线束

同轴连接器  
线束

测量通信  
线束

## GPN系列 连接器




Dsub连接器(插孔)	
型号	17JE-13**0-02-D1-A
额定电流	5A
额定电压	300V
厂家	DDK

▶WEB




Dsub连接器外壳	
型号	17JE-**H-1C-CF NB
规格	M2.6短 EMI对策
材质	ABS电镀
厂家	DDK

▶WEB

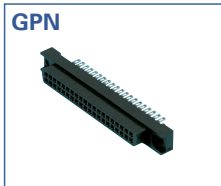

FCN连接器(插孔)	
型号	FCN-361J0**-AU
额定电流	3A
额定电压	250V
厂家	富士通
页码	▶651页

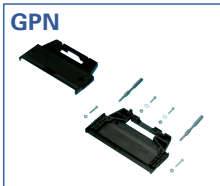

FCN连接器外壳	
型号	FCN-360C0**-B
固定用螺丝	M2.6
材质	聚酯
厂家	富士通
页码	▶655页

▶655页



单芯线用MDR连接器(插针)	
型号	101**-3000PE
额定电流	0.5A
额定电压	150V
厂家	3M

非卖品



多芯电缆用MDR连接器(插针)	
型号	101**-6000EL
额定电流	0.5A
额定电压	150V
厂家	3M

非卖品



MDR连接器外壳	
型号	103**-52F0-008
加工方式	强化玻璃PE
固定方式	卡扣式
厂家	3M

非卖品



MIL连接器(插孔)	
型号	HIF3BA-**D-2.54R
额定电流	1A
额定电压	250V
厂家	广濑电机


▶638页

## 端子



压着端子(Y形)	
型号	F0.08-3
孔径	3.2
外宽	5.2
适合线径	AWG28(0.08mm <sup>2</sup> )


非卖品

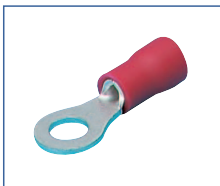

接地端子(O形)	
型号	RBV1.25-3.5RE 同等品
孔径	3.7
外宽	6.6
适合线径	AWG20~16(0.5~1.65mm <sup>2</sup> )

非卖品

## 线缆

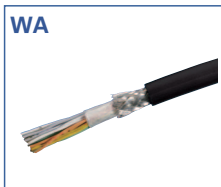


WA电缆(带屏蔽)	
规格	UL20276
额定电压	30V
额定温度	80℃
截面积	AWG28(0.08mm <sup>2</sup> )
接线·线色图	▶61页




WE电缆(无屏蔽)	
规格	UL20276
额定电压	30V
额定温度	80℃
截面积	AWG28(0.08mm <sup>2</sup> )
接线·线色图	▶61页

▶61页

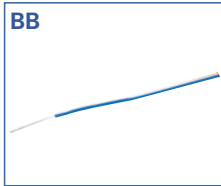

BB单芯电线	
规格	UL1007
额定电压	300V
额定温度	80℃
截面积	AWG24(0.2mm <sup>2</sup> )

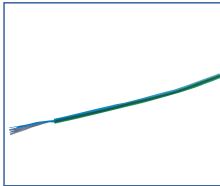

接地线	
规格	UL1007
额定电压	300V
额定温度	80℃
截面积	AWG16(1.25mm <sup>2</sup> )



WM带DIN连接器线缆	
型号	HWMDH-P-B-8-10
规格	UL2464
额定电压	300V
额定温度	80℃
截面积	AWG28(0.08mm <sup>2</sup> )