


CAT5e SFTP箱线 (双层屏蔽·单根导体) (305m)

EMI 对策 CAT5e 1000 BASE-T 对绞 双重屏蔽

Delivery 交货期

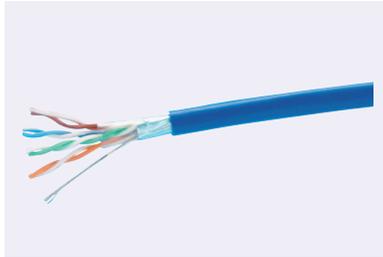

特长 箱装超五类带屏蔽网线，通过Fluke检查

- 符合CAT5e标准的优质网线(不含水晶头)。
- SFTP(带双层屏蔽)型网线，抗干扰能力强。
- 长距离用单根导体型产品。
- 以305m为单位出售，节省库存空间。
- 采用纸箱包装，可轻松引出线缆。
- SFTP(带双层屏蔽)、单根导体型的说明请参照 [▶230页](#)。

※外观及规格可能会有变更，恕不预先通知。



Order 订货范例

型号
GLB5ES-SFTP-BL-305



注意

- 在CAT5e线缆上使用CAT6模块式插头，仍为CAT5e规格。

1根起接受订购!

发货日期	
1~20根	次日(当日)
21根~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。




Discount 折扣

折扣表	
1~15根	标准单价
16~49根	5% off
50根~	10% off

规格

型号	GLB5ES-SFTP-BL-305	GLB5ES-SFTP-SB-305	GLB5ES-SFTP-GY-305
颜色	蓝	天蓝	灰
全长(m)	305(箱装)		
标准	IEEE802.3/ab(最高符合1000BASE-T)		
类别	CAT5e		
单根导体规格	AWG24		
外径(mm)	6.2±0.3mm		
容许弯曲半径	线缆直径×8倍		
使用温度范围	≤75℃		
长度公差	±5%		

结构图

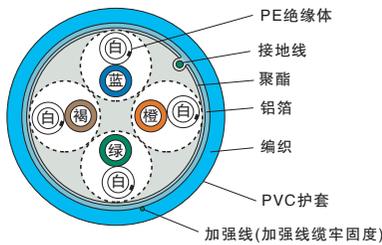

●包装外观




(单位: mm)

约350(W)×350(D)×210(H)

自由长网线 **新登场!**

要多长、有多长

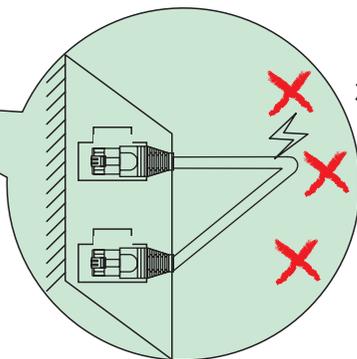

产生干扰

占用空间

排线零乱
影响美观



✓ 不产生冗余长度
无干扰产生

✓ 只需必要长度,
不占用多余空间

✓ 排线整齐,
干净利落

(※0.1~100m可指定长度, 最小指定单位0.1m)