

※外观及规格可能会有变更，恕不预先通知。

Order
订货范例

型号

GLB6S-UTP-BL-305



注意

特长 箱装六类无屏蔽网线，通过Fluke检查

- 符合CAT6标准的优质网线(不含水晶头)。
- UTP(无屏蔽)型网线。
- 长距离用单根导体型产品。
- 以305m为单位出售，节省库存空间。
- 采用纸箱包装，可轻松引出线缆。
- UTP(无屏蔽)、单根导体型的说明请参照▶230页。

在CAT6线缆上使用CAT5e模块式插头，
仍为CAT6规格。

CAT6

1000
BASE-TX

对绞

Delivery
交货期

1根起接受订购!

发货日期

1~20根 次日(当日)

21根~ 另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

Discount
折扣

折扣表

1~15根 标准单价


16~49根 5% off

50根~ 10% off

规格

型号	GLB6S-UTP-BL-305	GLB6S-UTP-GY-305
颜色	蓝	灰
全长(m)	305(箱装)	
标准	IEEE802.3/ab(最高符合1000BASE-TX)	
类别	CAT6	
单根导体规格	AWG23	
外径(mm)	6.2±0.3mm	
容许弯曲半径	线缆直径×4倍	
使用温度范围	≤75℃	
长度公差	±5%	

结构图

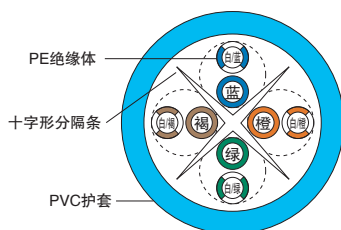

●包装外观

(单位: mm)




约300(W)×335(D)×350(H)

网线制作方法

1


将防长爪折断用的水晶头护套套入
线缆。

2

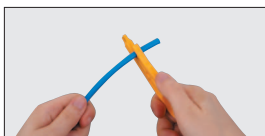


用剥线钳剥除长约3cm的护套。

3

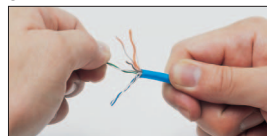

解开4股双绞线，分散为8根。

4

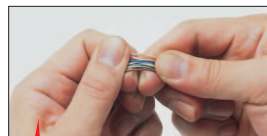将分开的各电线拉直。
然后，将剥离了护套部分的电
线切断成14mm长。

5


按照颜色代码的顺序排列整齐，并
穿过附带的导线器。然后，将电线
插入至模块式插头的最前端。

6



使用专用压接工具进行压接。


7

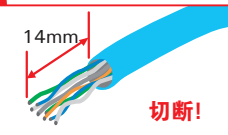确认所有电线已插入至插头的最深
处，组装完成。

切断!

■关联产品

 网线连接器



▶P.261

护套



▶P.263

压接工具



▶P.285

剥线工具



▶P.286