

20 CAD
可从网页下载

注意

※外观及规格可能会有变更,恕不预先通知。

Order
订货范例

型号

NW080-30S-C5E

规格

型号		NW080-30S-C5E	NW080-30S-C6	NW080-30S-C6A
连接器		RJ45(接口)		
类别		CAT5e	CAT6	CAT6A
接线		同号接线		
阻燃等级		UL94V-0		
使用温度范围		-10~+60℃		
材质	外壳	ABS		
	端子	预处理→镀镍，表面→镀金		
重量(g)		42		

特长

追加人气产品·CAT6A对应品
带防尘罩RJ45线缆转接器

- 前后均为RJ45接口,用于网线的转接。
- 带防尘罩,防止长时间不用时灰尘的进入。
- 超五类线缆及六类线缆均可使用。
- 可直接安装于开孔面板上,并且采用圆孔安装,避免了加工方孔的麻烦。
- STP(带屏蔽)型,耐干扰性能优异。

- 无法直接从面板上清除干扰。

EMI
对策

CAT5e

CAT6

CAT6A

Delivery
交货期

1个起接受订购!

发货日期

1~30个 次日(当日)

31个~ 另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

Discount
折扣

折扣表

1~15个 标准单价

16~49个 5% off

50个~ 10% off


接线图

RJ45同号接线




尺寸图

(单位: mm)

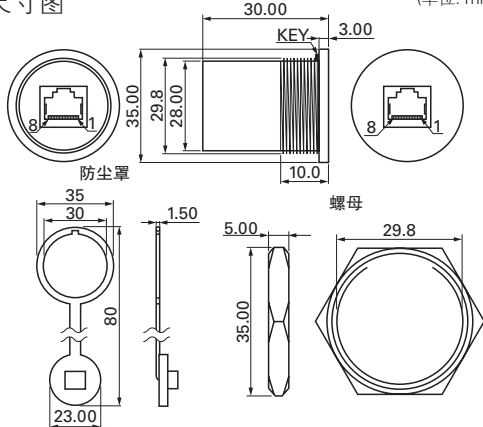

安装尺寸图(推荐)

(单位: mm)

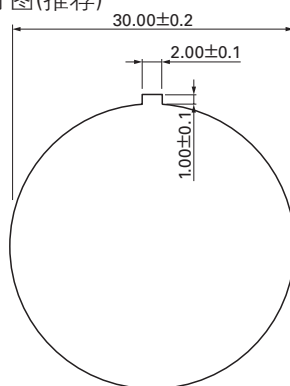

※推荐面板厚度: 0.6mm~1.2mm

细节图



正面

背面

Example
使用范例