

RoHS10



2D CAD
可从网页下载

特长

卡扣式以太网专用防水型插座

- 将标准的超5类线缆, 通过外壳连接。
- 产品无需焊接, 节省接线及布线时间, 提高工作效率。
- 操作简单快速, 卡扣式连接。
- 可在恶劣环境中使用, 具备IP67的防水等级。
- 广泛用于LED显示设备, 闭路监控系统和工厂自动化控制中。



注意

· 需与专用防水外罩(●268页)组合使用。

CAT5e IP67



Delivery
交货期

1个起接受订购!

发货日期

1~5个	次日(当日)
6个~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。



Discount
折扣

折扣表

数量	标准单价
1~15个	
16~49个	5% off
50个~	10% off



Order
订货范例

型号

LWC-RJ45-Z6

规格

型号	LWC-RJ45-Z6
适用网线类型	CAT5e
接插方式	卡扣连接
外壳材质	热塑塑料PC
外壳阻燃等级	UL94V-0
线径范围	5.5~7mm
接插次数	>500
温度范围	-25~+80℃



接线图

RJ45同号接线


1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8

尺寸图

(单位: mm)

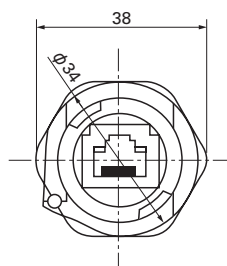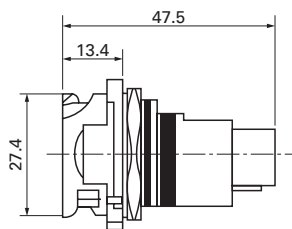


安装尺寸图

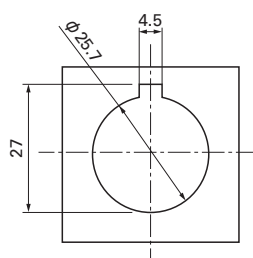

安装面板厚度1.5mm~4mm

产品外观图

背面图示

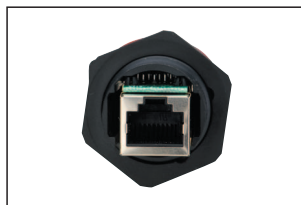

正面(凹槽为卡扣环)



侧面图示

