


面板安装型 (UTP · CAT5e · 直通型 · 同号接线型) 中继插座

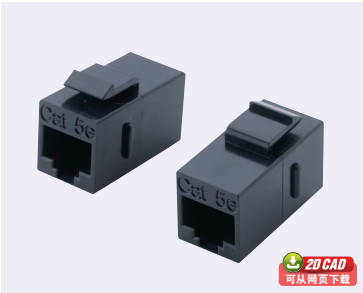

※外观及规格可能会有变更，恕不预先通知。



Order
订货范例

型号

NW080-88S-C5R

规格

型号	NW080-88S-C5R	
连接器	RJ45(接口)	
类别	CAT5e	
形状	直通型	
接线	同号接线	
额定电压	1000V	
额定电流	1.5A	
阻燃等级	UL94V-0	
使用温度范围	-10~+60℃	
保管温度范围	-40~+68℃	
材质	外壳	ABS
	端子	预处理→镀镍，表面→镀金
重量 (g)		9

特长

无屏蔽直通型RJ45线缆转接器

- 前后均为RJ45接口，用于网线的转接。
- CAT5e UTP(无屏蔽)型线缆适用。
- 可直接安装于方形开孔面板上。

UL

CAT5e



Delivery
交货期

1个起接受订购!

发货日期

1~30个	次日(当日)
31个~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。



Discount
折扣

折扣表

	标准单价
1~15个	
16~49个	5% off
50个~	10% off

PLC线束

连接器转换 · 分支线束
伺服马达
线束

触摸屏线束

RS-232C
线束

FA网络对应
线束

网线


矩形连接器
线束

同轴连接器
线束

测量通信
线束


接线图

RJ45同号接线

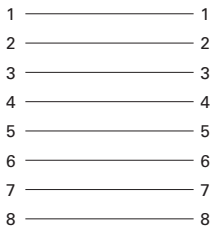


尺寸图

(单位: mm)

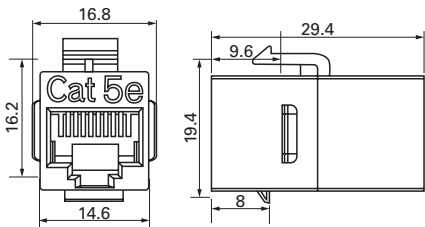

安装尺寸图(推荐)

(单位: mm)

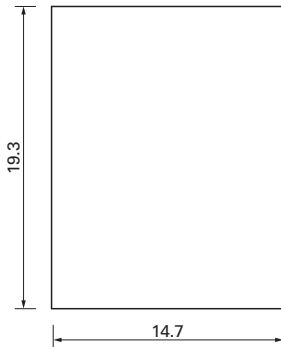

※板厚1.5~1.7mm



Example
使用范例

