



特长 无需专用工具的模块式插座

- 无屏蔽型模块式插座。
- 可直接安装于面板。
- 带有芯线颜色识别标识。
- 六类线缆适用(▶257、258页)。

2D CAD
可从网页下载

※外观及规格可能会有变更，恕不预先通知。



Order
订货范例

型号

NWRTA8868UT-BK

规格

型号		NWRTA8868UT-BK	NWRTA8868UT-WH
颜色		黑	白
适用电缆		多股、单股导体兼用 AWG24	
连接器		RJ45(接口)	
类别		CAT6	
阻燃等级		UL94V-0	
材质	外壳	ABS	
	端子	预处理→镀镍，表面→镀金	
重量(g)		9	

CAT6



Delivery
交货期

1个起接受订购!

发货日期

1~30个	次日(当日)
31个~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。




Discount
折扣

折扣表

1~15个	标准单价
16~49个	5% off
50个~	10% off


尺寸图

(单位: mm)

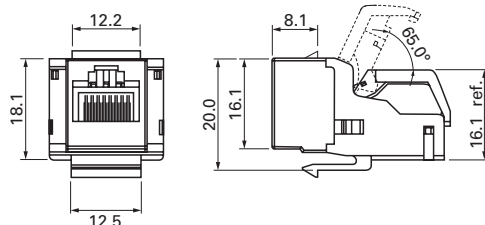

安装尺寸图(推荐)


(单位: mm)

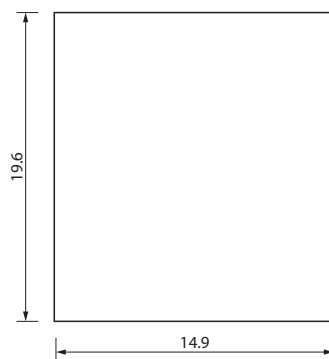

※板厚1.35~1.45mm


组装方法

1

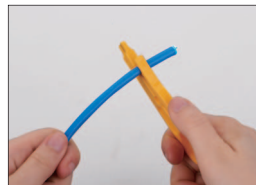


用剥线钳剥除长约5cm的护套。

2

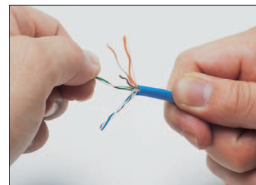


解开4股双绞线，分散为8根。

3

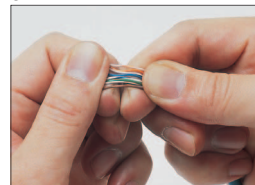

将分开的电线按照颜色代码排列整齐。

4

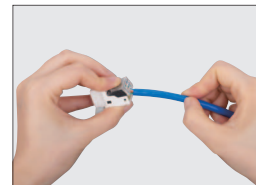

尽量将电缆插入至最前端。然后，推压免工具部分进行压接。组装完成。