



带罩壳压着式MIL线束 零部件表

连接器

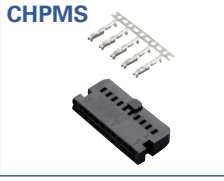


连接器 (插孔)	
型号	PLC-***R
额定电流	1A
额定电压	200V
厂家	米思米
非卖品	

端子

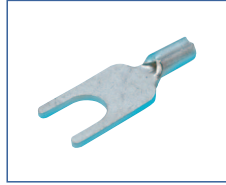

压着端子 (Y形)	
型号	F0.08-3
孔径	3.2
外宽	5.2
适合线径	AWG28(0.08mm ²)
非卖品	

外壳

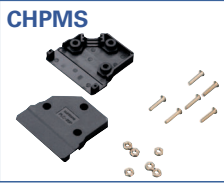

外壳 (PVC)	
材质	PVC
厂家	米思米
非卖品	



外壳 (橡胶)	
材质	橡胶
厂家	米思米
页码	▶645页

线缆



WA 20276线缆	
规格	UL20276
电压	30V
导体外径	AWG28
额定温度	80℃
接线·线色图	▶323页



WB 2464线缆	
规格	UL2464
电压	300V
导体外径	AWG28
额定温度	80℃
接线·线色图	▶323页



WC 2464线缆 (耐油)	
规格	UL2464
电压	300V
导体外径	AWG28
额定温度	≤80℃
接线·线色图	▶323页



WE 20276线缆 (无屏蔽)	
规格	UL20276
电压	30V
导体外径	AWG28
额定温度	≤80℃
接线·线色图	▶323页


线缆外径·允许电流

			芯数 (对数)				
			20 (10P)	26 (13P)	34 (17P)	40 (20P)	50 (25P)
线缆规格	WA (UL20276)	外径 (mm)	6.0	6.7	7.2	7.6	8.1
		允许电流 (A)	1	1	1	1.23	1.14
	WB (UL2464)	外径 (mm)	8.9	9.8	10.9	11.6	12.7
		允许电流 (A)	1.83	1.74	1.55	1.53	1.44
	WC (UL2464)	外径 (mm)	8.5	8.8	9.6	10.5	-
		允许电流 (A)	1.0	0.8	0.69	0.7	-
WE (UL20276)	外径 (mm)	7.4	8.0	9.1	9.7	10.8	
	允许电流 (A)	0.8	0.65	0.6	0.6	0.55	

触头排列表



· 这些产品根据右面的触头排列表进行接线。
端子排列方式因所用设备的制造厂而有所差异，
敬请注意。

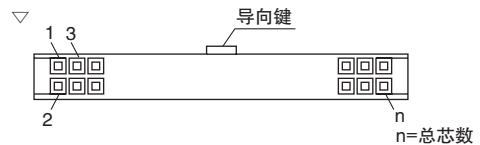

从接合面观察插孔连接器的视图。