


通用罩壳型FCN线束 零部件表

连接器

GLFN

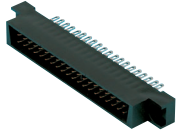

连接器	
型号	FCN-361P0**-AU(插针)
额定电流	3A
额定电压	250V
厂家	富士通
页码	▶652页


GLFN



连接器	
型号	FCN-361J0**-AU(插孔)
额定电流	3A
额定电压	250V
厂家	富士通
页码	▶651页


外壳

 GLFN



外壳	
型号	FCN-360C0**-B
固定用螺丝	M2.6
厂家	富士通
页码	▶655页

接地线



接地线	
规格	UL1007
弯曲半径	10倍
电压	300V

端子



接地端子(O形)	
型号	RBV1.25-3.5RE同等品
孔径	3.7
外宽	6.6
适合线径	AWG20~16(0.5~1.65mm ²)
非卖品	



压着端子(Y形)	
型号	F0.08-3
孔径	3.2
外宽	5.2
适合线径	AWG28(0.08mm ²)
非卖品	


线缆

WA



WA 20276线缆	
规格	UL20276
电压	30V
导体外径	AWG28
额定温度	80℃
接线·线色图	▶333页

WB



WB 2464线缆	
规格	UL2464
电压	300V
导体外径	AWG28
额定温度	80℃
接线·线色图	▶333页

WC



WC 2464线缆(耐油)	
规格	UL2464
电压	300V
导体外径	AWG28
额定温度	≤80℃
接线·线色图	▶333页

WE



WE 20276线缆(无屏蔽)	
规格	UL20276
电压	30V
导体外径	AWG28
额定温度	≤80℃
接线·线色图	▶333页

线缆外径·允许电流

			芯数(对数)					
			10(5P)	16(8P)	26(13P)	34(17P)	40(20P)	50(25P)
线缆规格	WA(UL20276)	外径(mm)	5.1	5.5	6.7	7.2	7.6	8.1
		允许电流(A)	1	1	1	1	1.23	1.14
	WE(UL2464)	外径(mm)	7.4	8.2	9.8	10.9	11.6	12.7
		允许电流(A)	2.38	2	1.74	1.55	1.53	1.44
	WC(UL2464)	外径(mm)	6.5	7.4	8.8	9.6	10.5	-
		允许电流(A)	1.3	1.0	0.8	0.69	0.7	-
	WE(UL20276)	外径(mm)	5.6	6.6	8.0	9.1	9.7	10.8
		允许电流(A)	0.9	0.8	0.65	0.6	0.6	0.55