

薄型压接型FCN线束 零部件表


连接器

GRNF



连接器	
型号	FCN-367J0**-AU-F(插孔)
额定电流	1A
额定电压	250V
厂家	富士通
页码	▶333页

接地线

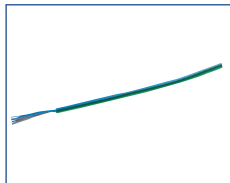

接地线	
规格	UL1007
弯曲半径	10倍
电压	300V

端子



接地端子(O形)	
型号	RBV1.25~3.5RE同等品
孔径	3.7
外宽	6.6
适合线径	AWG20~16(0.5~1.65mm ²)
	非卖品




压着端子(Y形)	
型号	F0.08-3
孔径	3.2
外宽	5.2
适合线径	AWG28(0.08mm ²)
	非卖品

线缆



WA 20276线缆	
规格	UL20276
电压	30V
导体外径	AWG28
额定温度	80°C
接线·线色图	▶333页

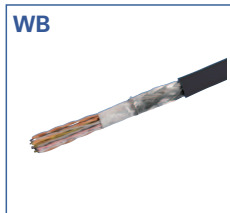

WB 2464线缆	
规格	UL2464
电压	300V
导体外径	AWG28
额定温度	80°C
接线·线色图	▶333页



WC 2464线缆(耐油)	
规格	UL2464
电压	300V
导体外径	AWG28
额定温度	≤80°C
接线·线色图	▶333页




WE 20276线缆(无屏蔽)	
规格	UL20276
电压	30V
导体外径	AWG28
额定温度	≤80°C
接线·线色图	▶333页

线缆外径·允许电流

			芯数(对数)			
			26(13P)	34(17P)	40(20P)	50(25P)
线缆规格	WA(UL20276)	外径(mm)	6.7	7.2	7.6	8.1
		允许电流(A)	1	1	1.23	1.14
	WB(UL2464)	外径(mm)	9.8	10.9	11.6	12.7
		允许电流(A)	1.74	1.55	1.53	1.44
	WC(UL2464)	外径(mm)	8.8	9.6	10.5	-
		允许电流(A)	0.8	0.69	0.7	-
	WE(UL20276)	外径(mm)	8.0	9.1	9.7	10.8
		允许电流(A)	0.65	0.6	0.6	0.55

连接器触针排列

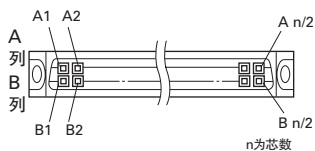

PLC线束

连接器转换·
分支线束

伺服马达
线束

触摸屏线束

RS-232C
线束

FA网络对应
线束

网线

矩形连接器
线束

同轴连接器
线束

测量通信
线束