

零部件表

连接器

GPPS



连接器(插孔)(MIL)	
型号	MILE-**-2.54-S
额定电流	1A
额定电压	250V
厂家	米思米
非卖品	

GPPS



连接器(FCN)	
型号	B-FCN-IDC40P
额定电流	3A
额定电压	250V
厂家	米思米
非卖品	

GRPT



连接器(插孔)(FCN)	
型号	FCN-361J0**-AU
额定电流	3A
额定电压	250V
厂家	富士通
页码	▶651页

GRPT



连接器(插孔)(D-sub)	
型号	DB-**-SS
额定电流	1A
额定电压	250V
厂家	米思米
页码	▶605页

外壳

GRPT



外壳	
型号	FCN-360C0**-B
固定用螺丝	M2.6
厂家	富士通
页码	▶655页

GRPT



外壳(树脂)	
型号	MDA-**-H-M2.6
规格	EMI对策
螺丝	M2.6短
材质	ABS镀镍
厂家	米思米
页码	▶625页

GPPS,GRPT




外壳	
型号	B-FCN-IDC40P-HD
固定用螺丝	M2.6
厂家	米思米
非卖品	

GPPS,GRPT



外壳(橡胶)	
材质	橡胶
厂家	米思米
页码	▶645页

接地线·端子

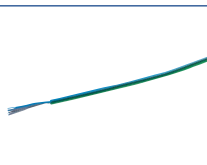

接地线	
规格	UL1007
弯曲半径	10倍
电压	300V



接地端子(O形)	
型号	RBV1.25~3.5RE同等品
孔径	3.7
外宽	6.6
适合线径	AWG20~16(0.5~1.65mm ²)
非卖品	

线缆

WA



WA 20276线缆	
规格	UL20276
电压	30V
导体外径	AWG28
额定温度	80℃
接线·线色图	▶349页

WE



WE 20276线缆(无屏蔽)	
规格	UL20276
电压	30V
导体外径	AWG28
额定温度	≤80℃
接线·线色图	▶349页

线缆外径·允许电流

			芯数(P数)			
			20(10P)	26(13P)	34(17P)	40(20P)
线缆规格	WA(UL20276)	外径(mm)	6.0	6.7	7.2	7.6
		允许电流(A)	1	1	1	1.23
	WE(UL20276)	外径(mm)	8.0	9.1	9.7	10.8
		允许电流(A)	0.65	0.6	0.6	0.55