 


# IEEE1284 (MDR) 散线带罩壳型线束 零部件表

## 连接器

GRNEH




### 连接器 (插针)

原厂型号	101**~3000PE
额定电流	0.5A
额定电压	150V
厂家	3M
页码	▶674页

## 外壳

GRNEH

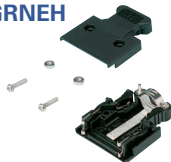

### 外壳

原厂型号	103**~52F0-008
加工方式	强化玻璃PE
固定方式	卡扣式
厂家	3M
页码	▶676页

## 端子



### 压着端子 (O形)

型号	0.3-3
孔径	3.2
外宽	5.2
适合线径	AWG26~24(0.1~0.3mm <sup>2</sup> )
非卖品	



### 压着端子 (Y形)

型号	F0.3-3
孔径	3.2
外宽	5.2
适合线径	AWG26~24(0.1~0.3mm <sup>2</sup> )
非卖品	

## 线缆

BA



### 单芯线

规格	UL1007
导体截面积	0.2mm <sup>2</sup>
颜色	黄色


BB



### 单芯线

规格	UL1007
导体截面积	0.2mm <sup>2</sup>
颜色	蓝色

### 连接器触针排列

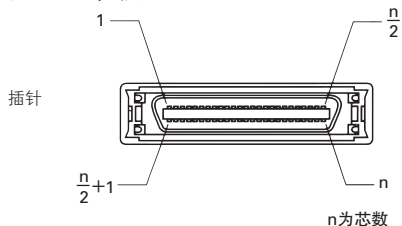

PLC线束

连接器转换、  
分支线束

伺服马达  
线束

触摸屏线束

RS-232C  
线束

FA网络对应  
线束

网线

矩形连接器  
线束

同轴连接器  
线束

测量通信  
线束