


散线并口线束 零部件表


连接器

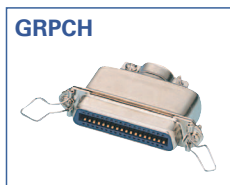


连接器	
型号	RC-30**0(插针)
额定电流	5A
额定电压	500V
厂家	米思米
页码	▶666页



连接器	
型号	RC-60**0(插孔)
额定电流	5A
额定电压	500V
厂家	米思米
页码	▶666页

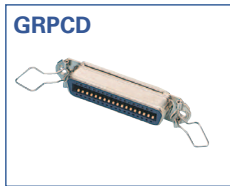


连接器	
型号	RC-40**0(插孔)
额定电流	5A
额定电压	500V
厂家	米思米
页码	▶667页

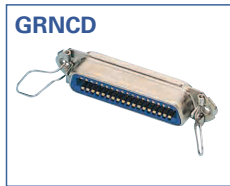

连接器	
原厂型号	57-40**0(插孔)
额定电流	5A
额定电压	500V
厂家	DDK
页码	▶662页



连接器	
原厂型号	57-30**0(插针)
额定电流	5A
额定电压	AC500V
厂家	DDK
页码	▶661页

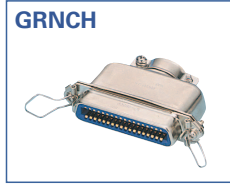

连接器	
原厂型号	57-60**0(插孔)
额定电流	5A
额定电压	AC500V
厂家	DDK
页码	▶662页

端子




压着端子(O形)	
型号	0.3-3
孔径	3.2
外宽	5.2
适合线径	AWG26~24(0.1~0.3mm ²)
	非卖品




压着端子(Y形)	
型号	F0.3-3
孔径	3.2
外幅	5.2
适合线径	AWG26~24(0.1~0.3mm ²)
	非卖品

线缆

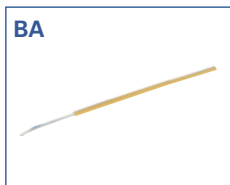


单芯线	
规格	1007
导体截面积	0.2mm ²
颜色	黄色

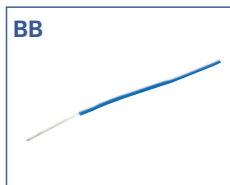

单芯线	
规格	1007
导体截面积	0.2mm ²
颜色	蓝色

连接器插针排列

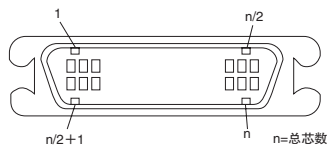

连接器插孔排列

