



※外观及规格可能会有变更，恕不预先通知。



Order
订货范例

型号
DSP-15M-15M-0.5

特长

高分辨率VGA线束

- 在RGB信号线上采用同轴线。
- 另有中继用VGA线束，多种长度可供选择。
- 配备#4-40螺丝。

UL



Delivery
交货期

1根起接受订购!

发货日期

1~30根	次日(当日)
31根~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。




Discount
折扣

折扣表


	标准单价
1~9根	
10~29根	18% off
30根~	25% off

型号	全长 (m)	CN1	CN2
DSP-15M-15M-0.5	0.5		
DSP-15M-15M-1	1		
DSP-15M-15M-2	2		
DSP-15M-15M-3	3		
DSP-15M-15M-5	5		
DSP-15M-15M-7	7		
DSP-15M-15M-10	10		
DSP-15M-15M-15	15		
DSP-15M-15M-20	20		
DSP-15M-15M-30	30		
DSP-15M-15F-NUT-1	1		
DSP-15M-15F-NUT-3	3		
DSP-15M-15F-NUT-5	5		

电缆截面图


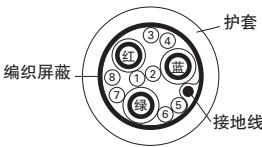


内部接线图

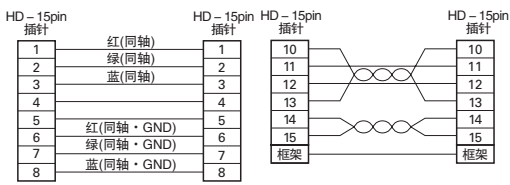

(注) 1和6、2和7、3和8分别是信号线和屏蔽，并且同轴。
电缆外径: $\phi 9.0\text{mm}$

尺寸示意图

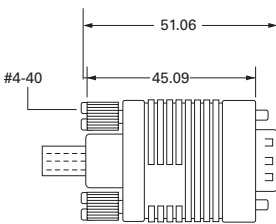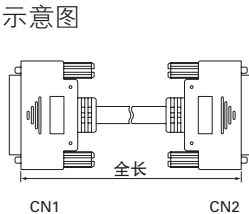

(单位: mm)

公差

最长	最短
全长的102%	全长的98%