

GPN系列 连接器

GPN



FCN连接器(插针)

型号	FCN-361J0**~AU
额定电流	3A
额定电压	250V
厂家	富士通
页码	▶651页

 
GPN



FCN连接器外壳

型号	FCN-360C0**~B
固定用螺丝	M2.6
材质	聚酯
厂家	富士通
页码	▶655页

GPN



多芯电缆用MDR连接器(插针)

型号	101**~3000PE
额定电流	0.5A
额定电压	150V
厂家	3M
	非卖品

GPN



单芯线用MDR连接器(插针)

型号	101**~6000EL
额定电流	0.5A
额定电压	150V
厂家	3M
	非卖品


GPN



MDR连接器外壳

型号	103**~52F0-008
加工方式	强化玻璃PE
固定方式	卡扣式
厂家	3M
	非卖品

GPN

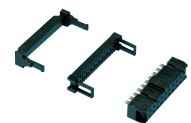

MIL连接器(插孔)

型号	HIF3BA-**-D-2.54R
额定电流	1A
额定电压	250V
厂家	广濂电机
	▶638页

端子



压着端子(Y形)

型号	F0.08-3
孔径	3.2
外宽	5.2
适合线径	AWG28(0.08mm ²)
	非卖品



接地端子(O形)

型号	RBV1.25-3.5RE 同等品
孔径	3.7
外宽	6.6
适合线径	AWG20~16(0.5~1.65mm ²)
	非卖品

线缆

WA



WA电缆(带屏蔽)

规格	UL20276
额定电压	30V
额定温度	80℃
截面积	AWG28(0.08mm ²)
接线·线色图	▶61页

WE



WE电缆(无屏蔽)


规格	UL20276
额定电压	30V
额定温度	80℃
截面积	AWG28(0.08mm ²)
接线·线色图	▶61页

BB



BB单芯电线

规格	UL1007
额定电压	300V
额定温度	80℃
截面积	AWG24(0.2mm ²)

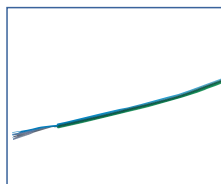

接地线

规格	UL1007
额定电压	300V
额定温度	80℃
截面积	AWG16(1.25mm ²)