


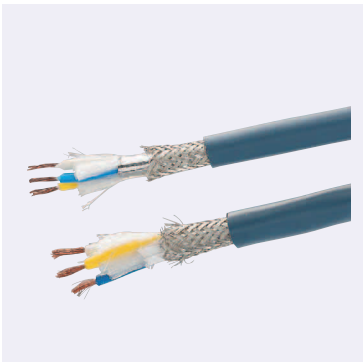

订购范例

类型	指定长度
NACC110	10
↓	
型号	
NACC110-10	

特长

CC-Link Ver.1.10

- 备有固定・移动・固定电源内置型3种。
- 可使用Ver.2.00。



注意

- a. 切割订购：末位数字为长度(100m以下)
b. 整卷订购：末位数字为100
注意：1卷=100m

护套颜色	深蓝
使用温度范围	0~80℃
获得标准	ULAWM20276
UL文件No.	E67647-WH
容许弯曲半径	成品外径×8倍



交货期

发货日期

1~99m (最多10根)	第2天
100m/卷 1~3卷	
100m/卷 4卷~	另定



折扣

折扣表

1~49m	标准单价
50~99m	20% off max
100m/卷	30% off max

规格表

1米起接受订购!

类型	指定长度	用途	AWG规格*	芯数	导体		绝缘厚度 (mm)	线芯外径 (mm)	中间护套 (mm)	护套厚度 (mm)	成品外径 (mm)	电气特性				特性阻抗 (1MHz)	特性阻抗 (5MHz)	参考重量 kg/km
					构成根/mm	外径约/mm						导体电阻 Ω/km (20℃)	绝缘特性 MΩ·km (20℃)	试验电压 V/分钟	容许电流 A (30℃)			
NACC110	1~9 (指定单位1m)	固定	20	3	7/0.32	0.96	0.82	2.60	—	0.85	7.9	32.7以下	10000以上	500	6	110 ±15Ω	110 ±6Ω	78
NACCR110	10~50 (指定单位10m)	移动	20	3	7/16/0.08	1.11	1.0	3.11	—	0.8	9	38.6以上	10000以上	500	7			93
NACCPW110		固定电源 内置型	20	3	7/0.32	0.96	0.82	2.60	0.65	—	11.9	32.7以下	10000以上	500	9			142
			18	2	30/0.18	1.10	0.65	2.40	—	0.9		24.4以下	10以上					

*(AWG~)仅为参考截面积尺寸。详情请参阅P595页的线号表。

※容许电流仅为参考值，并非保证值。

结构概略/衰减量

类型	NACC110	NACCR110	NACCPW110
导体	软铜绞线		
是否带接地线	有	无	有
绝缘体	发泡聚乙烯	聚烯烃	发泡聚乙烯/耐热乙烯
绞合	芯绞合		
屏蔽	单面铝化PET胶带/ 镀锡软铜线编织	镀锡软铜线	无
护套	耐热柔软性塑料		
衰减量	1MHz 20℃时	1.6dB/100m	
	5MHz 20℃时	3.5dB/100m	

结构图

