


RoHS10

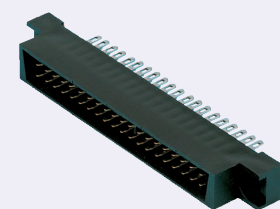

FCN-361P040-AU

2D CAD
可从网页下载

特长

三菱电机、欧姆龙、富士电机PLC用
连接器基本
规格

额定电流: DC3A以下
额定电压: AC250V以下
适用电线规格: AWG30~23或
0.05mm²~0.2mm²
特性及材质请参阅▶650页



注意

- 产品不附带罩壳, 因此请从▶655页~选择。
- 仅40芯产品可使用节省空间的罩壳, 敬请注意。

焊接 镀金

Delivery
交货期

发货日期

1~50个	次日(当日)
51个~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

Discount
折扣

折扣表

1~19个	标准单价
20~49个	10% off
50个~	15% off

制造商: 富士通

Order
订货范例

型号

FCN-361P024-AU

规格表

1个起接受订购!

型号	芯数	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	重量 (g)
FCN-361P008-AU	8	28.84	23.34	17.84	7.62	3.1
FCN-361P016-AU	16	39.0	33.5	28.0	17.78	3.8
FCN-361P024-AU	24	49.16	43.66	38.16	27.94	6.1
FCN-361P032-AU	32	59.32	53.82	48.32	38.1	6.1
FCN-361P040-AU	40	69.48	63.98	58.48	48.26	8.7
FCN-361P048-AU	48	79.64	74.14	68.64	58.42	10.2

尺寸图

(单位: mm)

