

零部件表

连接器

GPP



| MIL连接器(插孔) | |
|------------|----------------|
| 型号 | MILE-20-2.54-S |
| 额定电流 | 1A |
| 额定电压 | 250V |
| 厂家 | 米思米 |
| 非卖品 | |

GPN



| MIL连接器(插孔) | |
|------------|------------------|
| 型号 | HIF3BA-**D-2.54R |
| 额定电流 | 1A |
| 额定电压 | 250V |
| 厂家 | 广濑电机 |
| ▶638页 | |

 三菱电机
 PLC线束

 欧姆龙
 PLC线束

 基恩士
 PLC线束

 松下电机
 PLC线束

 横河电机
 PLC线束

 富士电机
 PLC线束

 光洋电机
 PLC线束

 西门子
 PLC线束

 施耐德
 PLC线束

 AB
 PLC线束

端子



| 压着端子(Y形) | |
|----------|-----------------------------|
| 型号 | F0.08-3 |
| 孔径 | 3.2 |
| 外宽 | 5.2 |
| 适合线径 | AWG28(0.08mm ²) |
| 非卖品 | |



| 接地端子(O形) | |
|----------|------------------------------------|
| 型号 | RBV1.25-3.5RE 同等品 |
| 孔径 | 3.7 |
| 外宽 | 6.6 |
| 适合线径 | AWG20~16(0.5~1.65mm ²) |
| 非卖品 | |

线缆

WA




| WA电缆(带屏蔽) | |
|-----------|-----------------------------|
| 规格 | UL20276 |
| 额定电压 | 30V |
| 额定温度 | 80℃ |
| 截面积 | AWG28(0.08mm ²) |
| 接线·线色图 | ▶61页 |

WE



| WE电缆(无屏蔽) | |
|-----------|-----------------------------|
| 规格 | UL20276 |
| 额定电压 | 30V |
| 额定温度 | 80℃ |
| 截面积 | AWG28(0.08mm ²) |
| 接线·线色图 | ▶61页 |

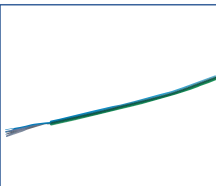

| 接地线 | |
|------|-----------------------------|
| 规格 | UL1007 |
| 额定电压 | 300V |
| 额定温度 | 80℃ |
| 截面积 | AWG16(1.25mm ²) |