

## 压接型弹簧锁定插针连接器 (高品质)

HIGH QUALITY  
进口商品库存品  
隔天发货

制造商: DDK

Order  
订货范例

型号

57F-30140-20S

## 特长

## 高品质压接弹簧锁定插针连接器

- 全塑料制插针连接器。
- 接线方式为压接。

## 基本规格

额定电流: 1A以下  
额定电压: AC250V以下  
适用电线尺寸: AWG28或0.08mm<sup>2</sup>  
(1.27mm间距扁平电缆)

特性及材质请参阅▶660页

- 不能与螺丝锁定式产品连接。(因锁定方式不同)
- 接线采用压接式, 因此请使用专用压接工具或MISUMI经销的简易压接工具(▶645页)。
- 此外, 使用MISUMI经销的简易压接工具接线时, 请在压接后进行充分确认, 再予以使用。

压接

Delivery  
交货期

## 发货日期

|       |        |
|-------|--------|
| 1~10个 | 次日(当日) |
| 11个~  | 另定     |

17:00前订购的库存品可当日发货。

Discount  
折扣

## 折扣表

|        |         |
|--------|---------|
| 1~19个  | 标准单价    |
| 20~49个 | 10% off |
| 50个~   | 15% off |


## 规格表

1个起接受订购!

| 型号            | 芯数 | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | 重量 (g) |
|---------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 57F-30140-20S | 14 | 37.82  | 28.60  | 12.954 | 23.2   | 25.1   | 7.0    |
| 57F-30240-20S | 24 | 48.64  | 39.40  | 23.749 | 36.3   | 38.2   | 10.5   |
| 57F-30360-20S | 36 | 61.62  | 52.20  | 36.703 | 51.5   | 53.4   | 14.4   |
| 57F-30500-20S | 50 | 76.74  | 67.22  | 51.816 | 68.5   | 70.4   | 18.7   |

## 尺寸图

(单位: mm)

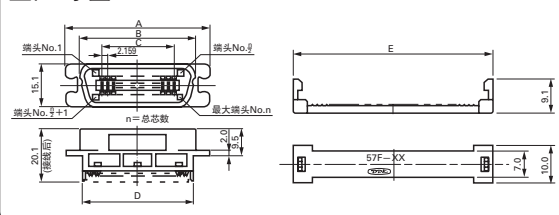

## 压接型弹簧锁定插孔连接器 (高品质)

HIGH QUALITY  
进口商品库存品  
隔天发货

制造商: DDK

Order  
订货范例

型号

57F-40140-20S



注意

## 特长

## 高品质压接弹簧锁定插孔连接器

- 全塑料制插孔连接器。
- 既可用于中继, 又可用于面板安装。
- 接线方式为压接。

## 基本规格

额定电流: 1A以下  
额定电压: AC250V以下  
适用电线尺寸: AWG28或0.08mm<sup>2</sup>  
(1.27mm间距扁平电缆)

特性及材质请参阅▶660页

- 不能与螺丝锁定式产品连接。(因锁定方式不同)
- 接线采用压接式, 因此请使用制造商指定的专用压接工具或MISUMI经销的简易压接工具(▶645页)。
- 此外, 使用MISUMI经销的简易压接工具接线时, 请在压接后进行充分确认, 再予以使用。

压接

Delivery  
交货期

## 发货日期

|       |        |
|-------|--------|
| 1~10个 | 次日(当日) |
| 11个~  | 另定     |

17:00前订购的库存品可当日发货。

Discount  
折扣

## 折扣表

|        |         |
|--------|---------|
| 1~19个  | 标准单价    |
| 20~49个 | 10% off |
| 50个~   | 15% off |

## 规格表



1个起接受订购!

| 型号            | 芯数 | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (注) (mm) |      | 重量 (g) |
|---------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|------|--------|
|               |    |        |        |        |        |        |        | 无锁扣        | 带锁扣  |        |
| 57F-40140-20S | 14 | 44.00  | 36.00  | 25.2   | 12.954 | 23.2   | 35.30  | 23.7       | 25.6 | 9.6    |
| 57F-40240-20S | 24 | 54.78  | 46.78  | 36.1   | 23.749 | 36.3   | 46.08  | 36.8       | 38.7 | 13.0   |
| 57F-40360-20S | 36 | 67.74  | 59.74  | 48.9   | 36.703 | 51.5   | 59.04  | 52.0       | 53.9 | 16.8   |
| 57F-40500-20S | 50 | 82.85  | 74.85  | 64.0   | 51.816 | 68.5   | 74.15  | 69.0       | 70.9 | 21.2   |


(注)无锁扣时, 即使按照带锁扣的尺寸进行加工也能使用。

## 尺寸图

(单位: mm)

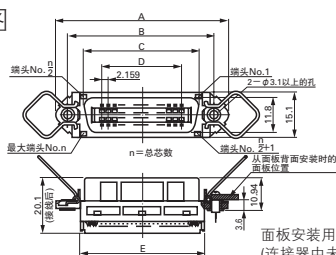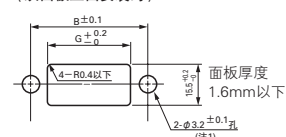●面板加工尺寸图  
(从面板正面安装时)

## 〈从面板背面安装时〉

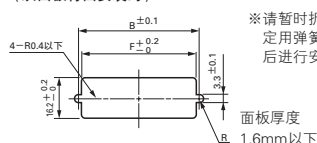

※请暂时拆下固定用弹簧, 然后进行安装。

面板安装用螺丝为M3×0.5  
(连接器中未附带)

(注1)使用50芯塑料释放器时, 请进行M3×0.5螺纹加工。