

压接工具



Order
订货范例

型号

MYS-TL234

规格表

1把起接受订购!

型号	介绍	适用导体 截面积	重量 (g)
MYS-TL234	E、D端子 专用压接工具	AWG26~12	514.5


特长

重载防水连接器E型端子，
D型端子专用压着工具



注意

- 压接导体截面积为AWG26~12。
- 本工具需定期使用专用针规(●本页)进行校正。
- 可使用专用转塔定位器(●本页)。

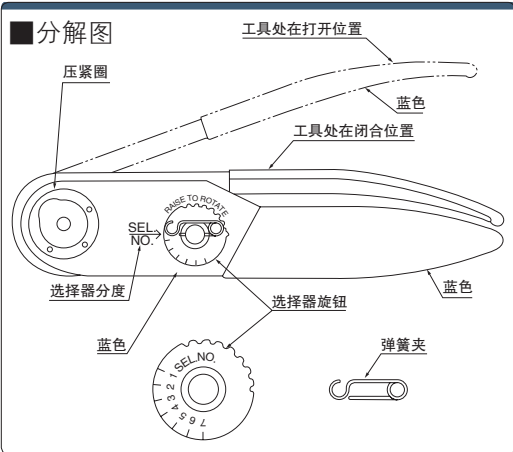

Delivery
交货期

发货日期

1~5把	次日(当日)
6把~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。



Discount
折扣

折扣表

1~9把	标准单价
10~19把	10% off
20把~	15% off

矩形连接器

圆形连接器

尼龙连接器

同轴连接器

库存品

隔天发货

转塔定位器



Order
订货范例

型号

MYS-TL235

特长

压接工具专用转塔定位器

●分别匹配E型端子、D型端子。



注意

- 请用压接专用工具(●本页)安装后使用。
- 可调整转塔标识颜色对应插针、插孔端子。
红色→插针端子 蓝色→插孔端子
- 可用螺丝固定后使用。
- 需要解除锁定时只需按下锁定扣即可。

规格表

1个起接受订购!

型号	对应专用工具	端子类型	重量(g)
MYS-TL235	MYS-TL234	D型	110
MYS-TL237	●本页	E型	107



Delivery
交货期

发货日期

1~10个	次日(当日)
11个~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。




Discount
折扣

折扣表

1~9个	标准单价
10~19个	10% off
20个~	15% off

分解图

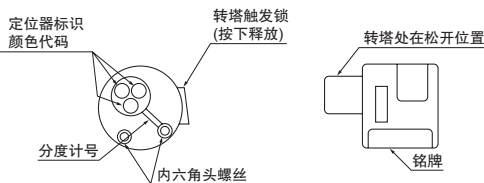

针规



Order
订货范例

型号

MYS-TL240

规格表

1个起接受订购!

型号	重量(g)
MYS-TL240	10


特长

用于校正压着尺寸的针规



注意

- 请以压接口闭合的状态进行针规检查，但不要压到针规。

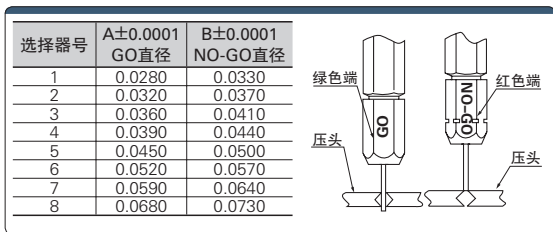

Delivery
交货期

发货日期

1~10个	次日(当日)
11个~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。



Discount
折扣

折扣表

1~9个	标准单价
10~19个	10% off
20个~	15% off