

直通型插头

库存品

隔天发货

MIL

焊接

镀银

Delivery
交货期

发货日期

1~10个	次日(当日)
11个~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

Discount
折扣

折扣表

1~19个	标准单价
20~49个	10% off
50个~	15% off

2D CAD
可从网页下载

特长

符合MIL标准的MMS连接器

- 汇集了常用的排列No。
- 如果是符合MIL标准的其它品牌连接器，则能与该系列产品相互组合。
- 直通型产品，可与中继型或面板安装型组合。
- ◆ 不支持键位变更。

基本规格

- 请参阅▶757~762页



注意

- 外壳尺寸为14S、24、28的型号为一体型，不可拆分。
- 直通插头的插针与插孔不能相互组合。

Order
订货范例

类型	外壳规格	排列编号	端头形状
MMS3106B	14S	6	P
↓			
型号			
MMS3106B-14S-6-P			



规格表

1个起接受订购!


类型	外壳规格	排列编号 ▶759页	端头形状	芯数	连接螺纹 A	电缆入口 φB±0.3(mm)	有效螺纹长度 J±0.3(mm)	全长 L以下(mm)	外径 φC±0.8(mm)	导管螺纹 V	螺纹长度 W以上(mm)
MMS3106B 直通型	12S	3	P 插针	2	3/4-20UNEF-2B	9.6	13.5	42.8	25.4	5/8-24UNEF-2A	9.5
		2		4							
	14S	6	P 插针	6	7/8-20UNEF-2B	12.5	13.5	42.8	28.6	3/4-20UNEF-2A	9.5
		7		3							
	16S	1	P 插针	7	1-20UNEF-2B	15.6	13.5	42.8	31.8	7/8-20UNEF-2A	9.5
		10		3	1-20UNEF-2B	15.6	18.3	52.4	31.8	7/8-20UNEF-2A	9.5
	18	1	P 插针	10							
		10		4	1-1/8-18UNEF-2B	20.2	18.3	52.4	34.1	1-20UNEF-2A	9.5
		11		5							
	20	4	P 插针	4							
		15		7							
		16		9	1-1/4-18UNEF-2B	23.0	18.3	55.6	37.3	1-3/16-18UNEF-2A	9.5
		27		14							
		29		17							
	22	2	S 插孔	3							
		14		19	1-3/8-18UNEF-2B	23.2	18.3	55.6	40.5	1-3/16-18UNEF-2A	9.5
		22		4							
		23		8							
	24	7	P 插针	16							
		10		7							
		11		9	1-1/2-18UNEF-2B	29.5	18.3	58.7	43.7	1-7/16-18UNEF-2A	9.5
		20		11							
		28		24							
	28	6	P 插针	3							
		11		22							
		12		26	1-3/4-18UNS-2B	29.8	18.3	58.7	50.0	1-7/16-18UNEF-2A	9.5
		20		14							
		21		37							
	36	5	P 插针	4							
		10		48	2-1/4-16UN-2B	43.8	18.3	61.9	62.7	2-18UNS-2A	12.7

尺寸图

(单位: mm)

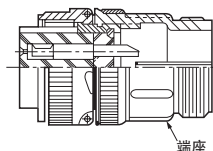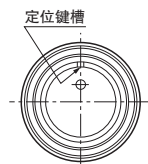

插孔型

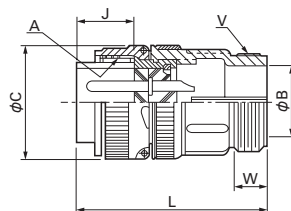

插针型