

2D CAD
可从网页下载

特长

防止异物混入、保护连接器

- 安装于直通型(▶764页)及弯角型(▶765页)连接器。
- 防止连接器未连接时,灰尘或异物混入嵌合部,从而导致通电部接触所造成的事故。



· 非防水结构,请勿在多水或多油的场所使用。

Delivery
交货期

发货日期

1~10个	次日(当日)
11个~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

Discount
折扣

折扣表

1~19个	标准单价
20~49个	10% off
50个~	15% off

1个起接受订购!

Order
订货范例


型号

MMS25042-12D

规格表

型号	外壳规格	连接螺纹 A	B以下 (mm)	外径φC以下 (mm)	链条安装孔径 φD ^{+0.25 -0.13} (mm)	链条长度E±1 链节(mm)	F (mm)	内径 φG(mm)	连接深度H以上 (mm)	全长L以下 (mm)	重量 (g)
MMS25042-12D	12S	3/4-20UNEF-2A	21.44	20.62	3.96	114.3	19.05	14.27	16.00	29.36	12.7
MMS25042-14D	14S	7/8-20UNEF-2A	21.44	23.80	3.96	114.3	19.05	17.48	16.00	29.36	15.0
MMS25042-16D	16S,16	1-20UNEF-2A	21.44	26.97	3.96	114.3	19.05	20.62	16.00	29.36	16.5
MMS25042-18D	18	1-1/8-18UNEF-2A	21.44	30.15	3.96	114.3	19.05	23.83	16.00	29.36	22.0
MMS25042-20D	20	1-1/4-18UNEF-2A	21.44	33.32	4.75	127.0	19.05	26.97	16.00	29.36	26.5
MMS25042-22D	22	1-3/8-18UNEF-2A	21.44	36.50	4.75	127.0	19.05	30.18	16.00	29.36	27.0
MMS25042-24D	24	1-1/2-18UNEF-2A	21.44	39.67	4.75	139.7	19.05	33.32	16.00	29.36	23.8
MMS25042-28D	28	1-3/4-18UNS-2A	21.44	46.02	4.75	196.8	19.05	38.89	16.00	29.36	32.5
MMS25042-32D	32,32A	2-18UNS-2A	21.44	52.37	5.54	196.8	19.05	45.24	16.00	29.36	36.4
MMS25042-36D	36	2-1/4-16UN-2A	21.44	58.72	5.54	196.8	19.05	50.80	16.00	29.36	44.9

尺寸图

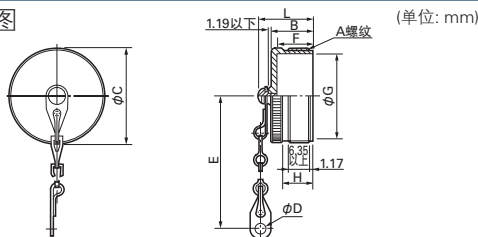

M材质特性

项目	材质	表面处理
盖	铝合金	黑色铬酸盐光泽处理
铆钉	铁	镀镍
末端链环	不锈钢	-
冲裁锁	不锈钢	-
末端链环	不锈钢	-
垫片	合成橡胶	-

防尘盖(面板安装型、中继型用)

2D CAD
可从网页下载

特长

防止异物混入、保护连接器

- 适用于面板安装型(▶767页)和中继型(▶766页)连接器。
- 防止连接器未连接时,灰尘或异物混入嵌合部,从而导致通电部接触所造成的事故。



注意

· 非防水结构,请勿在多水或多油的场所使用。

Delivery
交货期

发货日期

1~50个	次日(当日)
51个~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

Discount
折扣

折扣表

1~19个	标准单价
20~49个	10% off
50个~	15% off

Order
订货范例

型号

MMS25043-12D

M材质特性

项目	材质	表面处理
盖	铝合金	黑色铬酸盐光泽处理
垫片	合成橡胶	-
铆钉	铁	镀镍
末端链环	不锈钢	-
冲裁锁	不锈钢	-
末端链环	不锈钢	-

规格表

1个起接受订购!

型号	外壳规格	连接螺纹 A	B以下 (mm)	外径φC以下 (mm)	链条安装孔径 φD ^{+0.25 -0.13} (mm)	链条长度E±1 链节(mm)	全长L以下 (mm)	重量 (g)
MMS25043-12D	12S	3/4-20UNEF-2B	11.91	25.40	3.56	114.3	19.05	12.1
MMS25043-14D	14S	7/8-20UNEF-2B	11.91	28.58	3.56	114.3	19.05	17.3
MMS25043-16D	16S,16	1-20UNEF-2B	11.91	30.18	3.56	114.3	19.05	15.5
MMS25043-18D	18	1-1/8-18UNEF-2B	11.91	34.14	3.56	114.3	19.05	20.0
MMS25043-20D	20	1-1/4-18UNEF-2B	11.91	37.31	3.56	127.0	19.05	21.0
MMS25043-22D	22	1-3/8-18UNEF-2B	11.91	40.49	3.56	127.0	19.05	22.0
MMS25043-24D	24	1-1/2-18UNEF-2B	11.91	43.66	4.34	139.7	19.05	24.0
MMS25043-28D	28	1-3/4-18UNS-2B	13.49	50.01	4.34	196.8	20.62	29.5
MMS25043-32D	32,32A	2-18UNS-2B	13.49	56.36	4.75	196.8	20.62	37.4
MMS25043-36D	36	2-1/4-16UN-2B	13.49	62.71	4.75	196.8	20.62	42.0

尺寸图

