

中继型插座

库存品

隔天发货



特长

最适合电缆的延长和设备之间的中继

- 中继型产品，可连接直通型 784页。
- IP67级防水结构，适用于有水或粉尘的场所。
- 组装支持工具 786页。

基本规格

请参阅 783页



注意

- 与非防水型嵌合使用时，不能保证IP67防水性能。
- 不支持键位变更。
- 中继插座的插针与插孔不能相互组合。

Order
订货范例

类型	外壳规格	排列编号	端头形状
MMS3101F	18	10	P
型号			
MMS3101F-18-10-P			

IP67 MIL 焊接

Delivery
交货期

发货日期

1~5个	次日(当日)
6个~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

Discount
折扣

折扣表

1~19个	标准单价
20~49个	10% off
50个~	15% off

规格表




1个起接受订购!

类型	外壳规格	排列编号 759页	端头形状	芯数	A以下 (mm)	B以下 (mm)	C +0.38 -0.00 (mm)	D +0.79 -0.00 (mm)	E ±1 (mm)	F以下 (mm)	G以下 (mm)*	H以下 (mm)	J (螺牙)	重量 (g)	
														插针	插孔
MMS3101F	18	1	P 插针	10	34.5	28.8	23.68	19.05	4	68.28	14.2	32.2	1 1/8-18UNEF	63	70
		10	S 插孔	4										61	69

*适用电缆最大直径


尺寸图

转接器主体

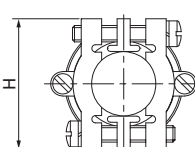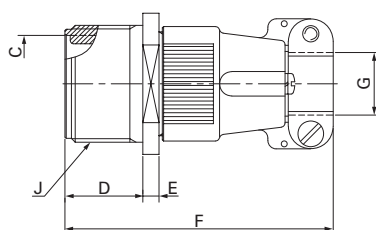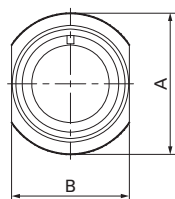

(单位: mm)

附属橡胶衬套(合成橡胶)

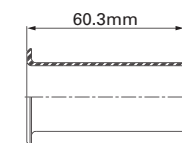

手动组装工具

库存品

隔天发货



特长

MS连接器组装用工具

- 连接器组装时紧固用工具。
- 可紧固连接器和固定夹。
- 将工具装入连接器嵌合面进行使用。



注意

- MSJG-10只适用于直通型连接器。
- 表面用于紧固直通型插头连接器，背面用于紧固中继型插座连接器。

Order
订货范例


型号
MSJG-10

规格表

1个起接受订购!

型号	适用外壳规格
MSJG-10	10SL
MSJG-14	14S
MSJG-18	18
MSJG-20	20
MSJG-22	22
MSJG-24	24
MSJG-28	28

尺寸图(MSJG-12~MSJG-36) (单位: mm)

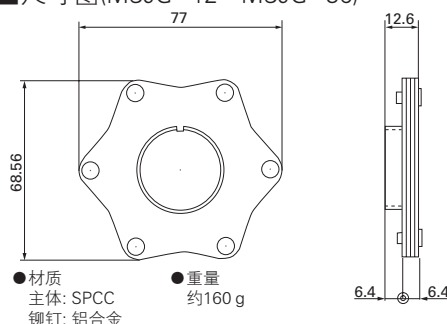

- 材质
主体: SPCC
铆钉: 铝合金
- 重量
约160 g

Discount
折扣

折扣表

1~19个	标准单价
20~49个	10% off
50个~	15% off