

零部件表

连接器

GPP



FCN连接器(插孔)	
型号	B-FCN-IDC40P
额定电流	3A
额定电压	250V
厂家	米思米
非卖品	

GPP



FCN连接器外壳	
型号	B-FCN-IDC40P-HD
固定用螺丝	M2.6
厂家	米思米
非卖品	

端子



压着端子(Y形)	
型号	F0.08-3
孔径	3.2
外宽	5.2
适合线径	AWG28(0.08mm <sup>2</sup> )
非卖品	



接地端子(O形)	
型号	RBV1.25-3.5RE 同等品
孔径	3.7
外宽	6.6
适合线径	AWG20~16(0.5~1.65mm <sup>2</sup> )
非卖品	

线缆

WA



WA电缆(带屏蔽)	
规格	UL20276
额定电压	30V
额定温度	80°C
截面积	AWG28(0.08mm <sup>2</sup> )
接线·线色图	▶61页

WE




WE电缆(无屏蔽)	
规格	UL20276
额定电压	30V
额定温度	80°C
截面积	AWG28(0.08mm <sup>2</sup> )
接线·线色图	▶61页

BB



BB单芯电线	
规格	UL1007
额定电压	300V
额定温度	80°C
截面积	AWG24(0.2mm <sup>2</sup> )

 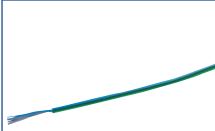


接地线	
规格	UL1007
额定电压	300V
额定温度	80°C
截面积	AWG16(1.25mm <sup>2</sup> )

印字表

D2-32ND3、D2-32ND2、U-08N、  
U-09N、U-38N、D2-32TD3、  
D2-32TD2、U-08T、U-09T、U-38T

GPP-DL1RY/DL1RT



\*由于此处的产品的信号名较复杂，所以套号码管上刻印了连接器针No.。

FCN插针40芯

PLC线束

连接器转换·分支线束

伺服马达线束

触摸屏线束

RS-232C线束

FA网络对应线束

网线

矩形连接器线束

同轴连接器线束

测量通信线束