



零部件表

西门子PLC连接器

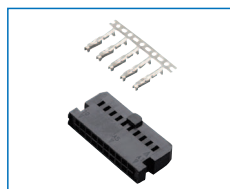

MIL连接器(插孔)	
型号	PLC-**R
额定电流	1A
额定电压	200V
厂家	米思米
非卖品	

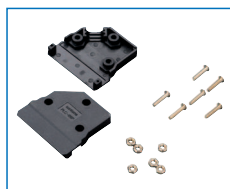

MIL连接器外壳	
型号	PLC-**RC
材质	PVC
厂家	米思米
非卖品	



西门子连接器	
型号	392-1A*00-0AA0
最大芯线 外径	φ3.00mm
适用电缆	AWG16(1.25mm ²)以下
非卖品	

施耐德PLC连接器



FCN连接器(插孔)	
型号	B-FCN-IDC40P
额定电流	3A
额定电压	250V
厂家	米思米
非卖品	



FCN连接器外壳	
型号	B-FCN-IDC40P-HD
固定用螺丝	M2.6
厂家	米思米
非卖品	

AB PLC连接器



MIL连接器(插孔)	
型号	MILE-20-2.54-S
额定电流	1A
额定电压	250V
厂家	米思米
非卖品	

端子



压着端子(Y形)	
型号	F0.08-3
孔径	3.2
外宽	5.2
适合线径	AWG28(0.08mm ²)
非卖品	



接地端子(O形)	
型号	RBV1.25-3.5RE 同等品
孔径	3.7
外宽	6.6
适合线径	AWG20~16(0.5~1.65mm ²)
非卖品	


电缆



WA电缆(带屏蔽)	
规格	UL20276
额定电压	30V
额定温度	80℃
截面积	AWG28(0.08mm ²)
接线·线色图	▶61页



WE电缆(无屏蔽)	
规格	UL20276
额定电压	30V
额定温度	80℃
截面积	AWG28(0.08mm ²)
接线·线色图	▶61页

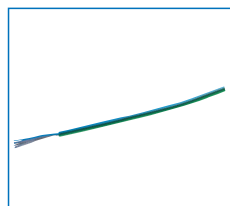

接地线	
规格	UL1007
额定电压	300V
额定温度	80℃
截面积	AWG16(1.25mm ²)

PLC线束

连接器转换·
分支线束伺服马达
线束

触摸屏线束

RS-232C
线束FA网络对应
线束

网线

矩形连接器
线束同轴连接器
线束测量通信
线束