



制造商: JAE



Order
订货范例

型号

JL05-18EB1A-R

特长

可选择防水型/非防水型

- 连接至直通插头后使用。
- 请根据连接器外壳规格选型。
- 分为防水型 (IP67) 和非防水型。



注意

· 请注意, 非防水型端座无防水性能。

IP67



Delivery
交货期

发货日期

1~10个 次日(当日)

11个~ 另定

17:00前订购的库存品可当日发货。



Discount
折扣

折扣表

1~19个 标准单价

20~49个 10% off

50个~ 15% off

规格表

1个起接受订购!

型号	类型	外壳尺寸	ϕA (mm)	ϕB (mm)	$\phi C \pm 0.5$ (mm)	$\phi D \pm 0.8$ (mm)	W螺纹	适用电缆外径 (mm)	V螺纹
JL05-18EB3B-11-R	防水型 IP67	18	11	—	29	32	—	$\phi 9.5 \sim 11.3$	1-20UNEF-2B
JL05-20EB3B-11-R		20	20	10.6	33	36	—	$\phi 9.1 \sim 10.9$	1-1/8-18UNEF-2B
JL05-20EB3B-13-R			20	12.7			—	$\phi 11.2 \sim 13.0$	
JL05-20EB3B-17-R			16.5	—			—	$\phi 15.0 \sim 16.8$	
JL05-20EB3B-20-R			20	—			—	$\phi 18.5 \sim 20.3$	
JL05-22EB3B-11-R		22	20	10.6	35	38	—	$\phi 9.1 \sim 10.9$	1-1/4-18UNEF-2B
JL05-22EB3B-13-R			20	12.7			—	$\phi 11.2 \sim 13.0$	
JL05-22EB3B-17-R			16.5	—			—	$\phi 15.0 \sim 16.8$	
JL05-22EB3B-20-R			20	—			—	$\phi 17.8 \sim 19.6$	
JL05-24EB3B-13-R		24	16.5	12.7	38	41	—	$\phi 15.0 \sim 16.8$	1-3/8-18UNEF-2B
JL05-24EB3B-17-R			16.5	—			—	$\phi 15.0 \sim 16.8$	
JL05-24EB3B-21-R			21	—			—	$\phi 19.5 \sim 21.3$	
JL05-28EB3B-17-R		28	16.5	—	44	47	—	$\phi 15.0 \sim 16.8$	1-5/8-18UNEF-2B
JL05-28EB3B-21-R			21	—			—	$\phi 19.5 \sim 21.3$	
JL05-18EB1A-R	非防水型	18	29	32	16	16	1-20UNEF-2A	—	1-20UNEF-2B
JL05-20EB1A-R		20	33	36	20	20	1-3/16-18UNEF-2A	—	1-1/8-18UNEF-2B
JL05-22EB1A-R		22	35	38	20	20	1-3/16-18UNEF-2A	—	1-1/4-18UNEF-2B
JL05-24EB1A-R		24	38	41	25	25	1-7/16-18UNEF-2A	—	1-3/8-18UNEF-2B
JL05-28EB1A-R		28	44	47	25	25	1-1/16-18UNEF-2A	—	1-5/8-18UNEF-2B

材质特性

● 端座(防水型)


项目	材质	表面处理/颜色
端座主体、接地螺帽	铝合金	镀锌(黑色系干涉色铬酸盐光泽保护膜)
异径接头	合成橡胶	黑色
套筒	铝合金	镀锌(黑色系干涉色铬酸盐光泽保护膜)
O形圈	合成橡胶	—
带六角孔止动螺丝	钢	镀锌(M3×0.5)

● 端座(非防水型)


项目	材质	表面处理/颜色
端座主体	铝合金	镀锌(黑色系干涉色铬酸盐光泽保护膜)
带六角孔止动螺丝	钢	镀锌(M3×0.5)

尺寸图

<防水型>

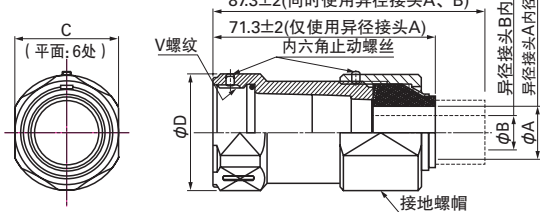

<非防水型>

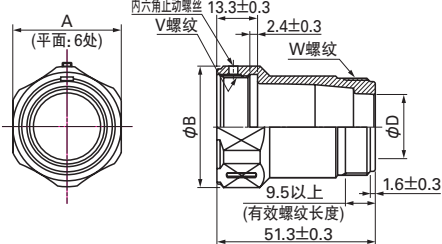

(单位: mm)