

通用规格

特长

- HR10系列连接器是为适应高密度的小型电子设备而制造的超小型连接器。
- 可广泛应用于影像·音响设备、检查·计测装置、机械设备等。
- 采用快速插拔式锁紧结构，只需将直通连接器的外圈拉出即可迅速完成安装和拆卸。
- 电缆夹部分用橡胶包裹，结构上减轻了对电缆弯曲的负担。
- 采用焊接的接线方式，无需专用工具即可轻松作业。

基本规格


额定电流	2A以下
额定电压	14芯: AC150V/DC200V、其他: AC100V/DC140V
耐电压	AC300V以下(4芯为AC500V以下)/1分钟
绝缘电阻	1,000M Ω 以上/DC100V
接触电阻	10m Ω 以下/DC1A
适用电线规格	AWG26以下散线或0.15mm ² 以下散线

※请确保电缆外径不超过电缆夹内径。


M材质

项目	材质	表面处理/颜色
主体外壳	锌合金	梨面镀镍
插针针	黄铜	镀银
插孔针	磷青铜	镀银
绝缘体	聚酰胺树脂	黑色

构造图

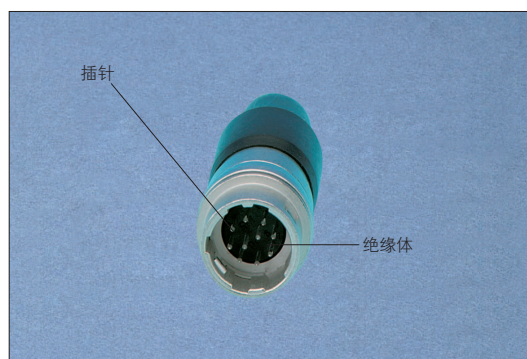

组合方法

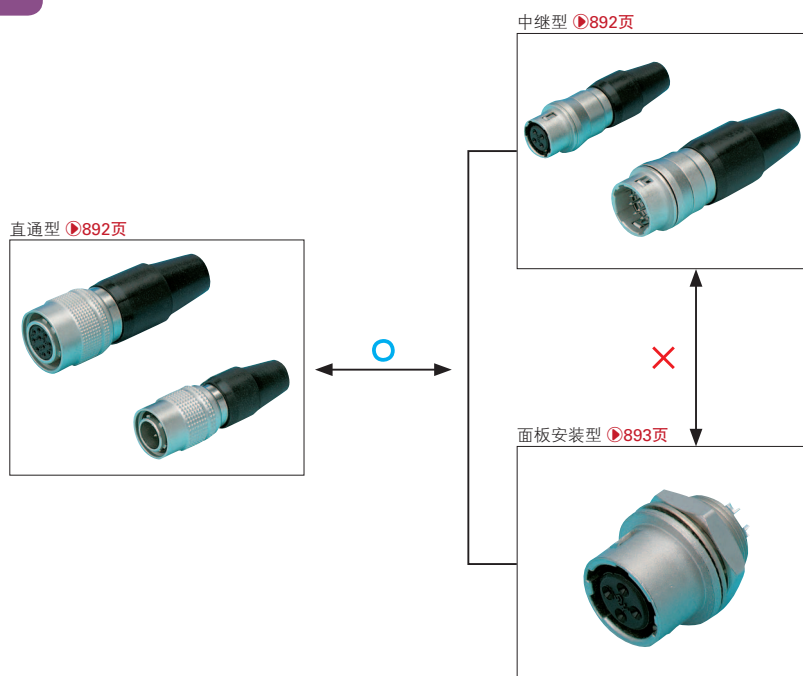

※根据○标记所示关系，通过插针与插孔的组合进行连接。