

通用规格

特长

- PRC03系列金属连接器采用快速锁定机构，拆装简单。
- 耐振动性和耐冲击性优异，适用于FA设备和检查设备等。
- 符合日本无损检测协会NDIS 4102-69标准。
- 采用焊接接线方式，无需专用工具即可进行作业。




· 产品结构独特，不能与其他系列的连接器嵌合。

注意

材质

项目	材质	表面处理
主体外壳	锌合金	梨面镀镍
端头	铜合金	镍底层镀金
绝缘体	合成树脂	—

型号构成

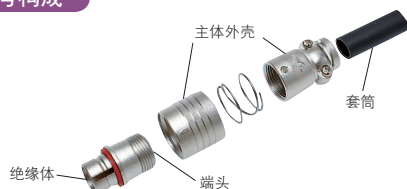

PRC03 - 12A 10 - 2A M 10.5

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

① 系列名称

② 连接器形状

直通型	12A
中继	32A
面板安装(隔板型)	23A
面板安装(法兰型)	21A


③ 螺纹套规格

④ 芯数(2,3,4,5,7)

⑤ 端头形状 M: 插针 F: 插孔

⑥ 电缆导入口口径

组合方法

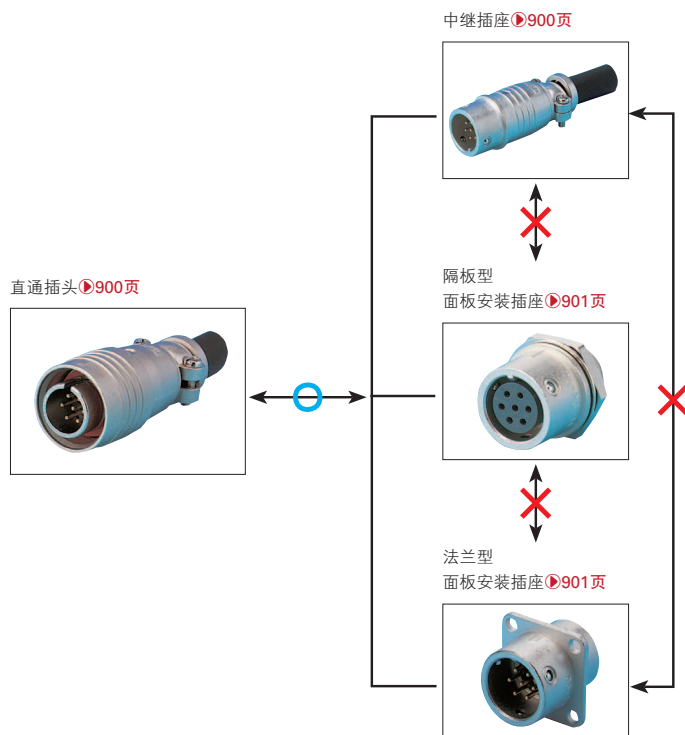

※根据○标记所示关系，通过插针与插孔的组合进行连接。