

直通插头

HIGH
QUALITY
进口商品库存品
隔天发货

RoHS10

20 CAD
可从网页下载

制造商: LEMO

Order
订货范例

类型

LEB-P-1B04

筒夹尺寸

52

特长

耐高温且气密性佳的快速连接插头

- 通过按压式闭锁系统可轻松拆装。
- 可根据电线规格选择合适的固定夹规格。
- 耐高温，最高达250℃。
- 使用环氧树脂密封连接及焊接面。

·为充分发挥连接器的性能，请确认▶915页的接线步骤。

真空 耐热 焊接 镀金

Delivery
交货期

发货日期

1~5个	次日(当日)
6个~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

Discount
折扣

折扣表

1~19个	标准单价
20~49个	10% off
50个~	15% off



规格表

1个起接受订购!

类型	筒夹尺寸	外壳规格	芯数	适用电线规格(最大值)		额定电压 (V/AC)	额定电流 (A)	耐电压 (V/AC)	接触电阻 (mΩ)	紧固扭矩 (Nm)	末端处理尺寸(mm)			电缆外径(mm)	
				mm ²	AWG						L	S	T	Max	Min
LEB-P-1B04	52	1B	4	0.3	22	480	10	1450	4.8	1.5	14.0	8.0	3.0	5.2	4.2
LEB-P-1B05	62		5	0.3	22	380	9	1150	4.8	1.5	14.0	8.0	3.0	6.2	5.2
LEB-P-1B07	72		7	0.3	22	350	7	1050	6.1	1.5	14.0	8.0	3.0	7.2	6.2
LEB-P-1B08	72		8	0.3	22	380	5	1150	6.1	1.5	14.0	8.0	3.0	7.2	6.2
LEB-P-2B02	52	2B	2	1.25	16	580	30	1750	3.3	2.5	19.0	9.0	4.0	5.2	4.2
LEB-P-2B10	62		10	0.3	22	430	8	1300	4.8	2.5	17.0	9.0	3.0	6.2	5.2
LEB-P-2B12	72		12	0.3	22	450	7	1350	6.1	2.5	17.0	9.0	3.0	7.2	6.2
LEB-P-2B14	82		14	0.3	22	450	6.5	1350	6.1	2.5	17.0	9.0	3.0	8.2	7.2
LEB-P-2B16	72	3B	16	0.3	22	420	6	1250	6.1	2.5	17.0	9.0	3.0	7.2	6.2
LEB-P-3B03	72		3	1.25	16	500	25	1500	3.3	4	23.0	10.0	4.0	7.7	6.2
LEB-P-3B04	92		4	1.25	16	420	19	1250	3.3	4	23.0	10.0	4.0	9.2	7.7

尺寸图

(单位: mm)

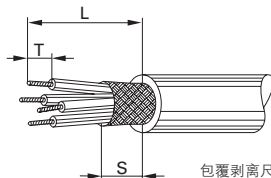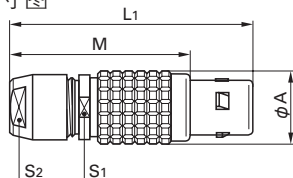

外壳规格	A	L1	M	S1	S2
1B	12.0	43.0	32.0	10.0	9.0
2B	15.0	50.0	38.0	13.0	12.0
3B	18.0	58.0	43.0	15.0	14.0

包覆剥离尺寸图

防尘罩

HIGH
QUALITY
进口商品库存品
隔天发货

RoHS10



插头用

插座用

20 CAD
可从网页下载

制造商: LEMO

Order
订货范例

型号

LEB-1B-PCA

特长

未连接时可防尘的专用罩壳

- 备有插头用和插座用2种类型。
- 带有挂绳，以防止丢失。



·请注意插头用和插座用的形状不同。

M材质特性

项目	材质
主体	多聚甲醛(POM)
代码	聚酰胺6
垫片	硅橡胶
最高使用温度	+100℃
防水性	IP61



规格表

1个起接受订购!

型号	类型	外壳规格	A (mm)	B (mm)	L (mm)	M (mm)	N (mm)
LEB-1B-PCA	插头用	1B	12.0	15.0	13.8	-	85.0
LEB-2B-PCA		2B	15.0	18.0	15.0	-	85.0
LEB-3B-PCA		3B	18.5	22.0	18.5	-	95.0
LEB-1B-RCA	插座用	1B	14.0	17.0	13.5	5.6	60.0
LEB-2B-RCA		2B	18.0	21.0	14.5	6.0	60.0
LEB-3B-RCA		3B	22.0	25.5	17.0	7.0	60.0

尺寸图

(单位: mm)

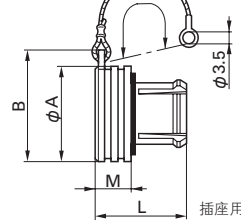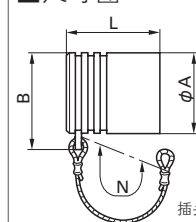

插头用

插座用