

通用规格

特长

- NRW系列连接器采用快速锁定机构，操作简单。
- 嵌合时具有防水功能（相当于IP67），外壳采用耐候性、耐冲击性优异的高强度塑料。
- 采用焊接接线方式，无需专用工具也可进行作业。



· 产品采用独创的结构，不能与其他系列的连接器嵌合。

注意

材质

项目	材质	表面处理
外壳	合成树脂	-
绝缘体	合成树脂	-
端头	铜合金	镀银
密封圈	合成橡胶	-

型号构成

NRW - 20 - 2 - PM - 8

① ② ③ ④ ⑤

- ① 系列名称
- ② 外壳规格(20,24,28)
- ③ 端头数(2~24)
- ④ 连接器形状
- ⑤ 固定夹尺寸(仅直通型、中继型)

 
连接器形状速查表

类型	插针	插孔
直通型	PM	PF
面板安装型	RM	RF
中继型	ADM	ADF




组合方法

直通插头 ●920页



中继插座 ●921页

 


面板安装插座 ●922页




※根据○标记所示关系，通过插针与插孔的组合进行连接。

安装·取出方法

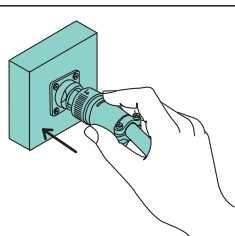

装入

使插头和插座的导轨对齐，笔直压入。
(采用5键方式，通过将插头插入插座并转动插头，即可使导轨对齐。)

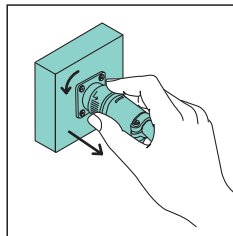

取出

按箭头方向将连接螺帽向左转动45°后直接拔出。