

通用规格

特长

- 遵照CC-Link标准连接器(仅红色罩盖)。
- 无需剥离电线包覆, 节省连接器安装作业时间。
- 无需特殊专用工具, 利用钳子即可进行压接作业的连接。
- 极性键防止误插入。
- 每极的容许电流最大可达10A。
- 快速锁定式的锁扣型提供可靠的嵌合保持。

组合方法



Online连接器使用示例


如果使用Online连接器, 则无需切断信号回路, 即可对设备进行维护和更换作业。

- 不使用Online连接器时


"拆装连接器时信号回路被切断。"

- 使用Online连接器H型时

"拆装连接器时也可保持信号回路不切断。"

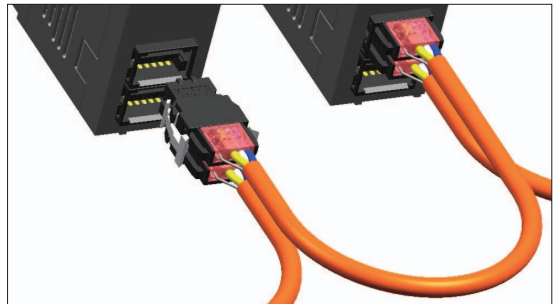

H型(2 to 2)

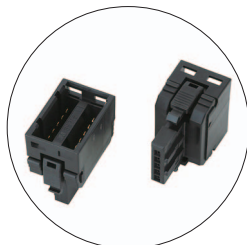

Y型(2 to 1)

