

三菱・欧姆龙线束

零部件表

连接器

GRPT、GRNT



FCN插孔连接器	
型号	FCN-367J0**~AU-F
额定电流	1A
额定电压	200V
厂家	富士通
页码	▶654页

GRPT




MIL插孔连接器	
型号	MILE-**-2.54-S
额定电流	1A
额定电压	250V
厂家	米思米
非卖品	

GRNT



MIL插孔连接器	
型号	HIF3BA-**D-2.54R
额定电流	1A
额定电压	200V
厂家	广濑电机
页码	▶638页

接地线・端子

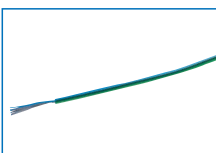

接地线	
规格	UL1007
弯曲半径	10倍
电压	300V



接地端子(O形)	
型号	RBV1.25-3.5RE同等品
孔径	3.7
外宽	6.6
适合线径	AWG20~16(0.5~1.65mm ²)
非卖品	


线缆

WB



UL2464线缆	
规格	UL2464
电压	300V
导体外径	AWG28
额定温度	80℃
接线·线色图	▶61页

FA

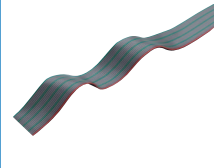


UL2651线缆	
型号	MAST-SFL-BGR-20-61
规格	UL2651
电压	300V
导体外径	AWG28
线间间距(mm)	1.27
额定温度	105℃
页码	▶569页

线缆外径・允许电流

			芯数(对数)		
			20(10P)	26(13P)	40(20P)
线缆规格	UL2464	外径(mm)	6.0	9.8	11.6
		允许电流(A)	1	1.74	1.53

FCN连接器触针排列(插孔)

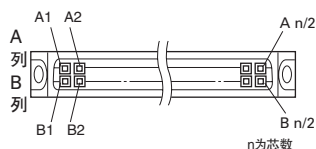

MIL连接器触针排列(插孔)

