

固定座

ー侧面安装台阶型・平板型ー

交货期缩短

■特长：可安装于被驱动体侧面的固定座。

CAD数据文件名：50\_Cylinders




Order  
订货范例

型式 (Type・D)

HLRA8  
HLRB25

■台阶型


标准加工品

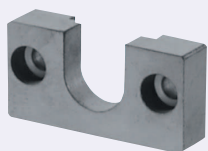

CAD 2D 3D

RoHS

| Type  | 材质        | S表面处理     | H表面硬度  |
|-------|-----------|-----------|--------|
| HLRA  | 相当于S45C   | TUFFTRID® | 500HV~ |
| HLRAC | 相当于SUS304 | 镀硬铬       | 700HV~ |

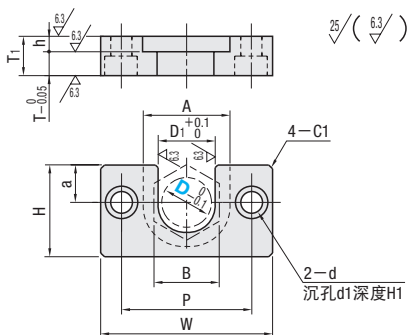


- ①经TUFFTRID®处理可能会发生表面色差现象，但对功能无影响。
- ②TUFFTRID®是DURFERRIT公司的注册商标。
- ③有关“TUFFTRID®”的详情，请参阅P2559。

| 型式            |     | T  | B  | D1  | A  | T1 | h | W  | H  | a  | P  | d   | d1  | H1   |
|---------------|-----|----|----|-----|----|----|---|----|----|----|----|-----|-----|------|
| Type          | D   |    |    |     |    |    |   |    |    |    |    |     |     |      |
| HLRA<br>HLRAC | 4*  |    | 6  | 4.5 | 9  |    |   | 30 | 10 | 4  | 20 |     |     |      |
|               | 6   | 4  | 8  | 6.5 | 12 | 8  |   | 34 | 13 | 5  | 24 | 4.5 | 8   | 4.4  |
|               | 7   |    | 10 | 8   | 14 |    |   | 36 | 15 | 6  | 26 |     |     |      |
|               | 8   |    | 12 | 9   | 17 | 10 |   | 42 | 18 | 7  | 30 | 5.5 | 9.5 | 5.4  |
|               | 10  | 6  | 14 | 11  | 19 | 11 |   | 44 | 20 | 8  | 32 |     |     |      |
|               | 13  |    | 17 | 14  | 23 |    |   | 52 | 24 | 10 | 38 | 6.6 | 11  | 6.5  |
|               | 16  |    | 21 | 18  | 28 | 13 |   | 56 | 30 | 12 | 42 |     |     |      |
|               | 18  |    | 23 | 20  | 31 |    |   | 66 | 34 | 14 | 48 | 9   | 14  | 8.6  |
|               | 21  | 12 | 26 | 23  | 34 | 17 |   | 70 | 36 | 15 | 52 |     |     |      |
|               | 25  | 15 | 30 | 27  | 38 | 21 | 6 |    |    |    |    |     |     |      |
|               | 27* | 20 | 32 | 29  | 40 | 27 | 7 | 84 | 43 | 19 | 62 | 11  | 17  | 10.5 |

\*HLRAC(4・27)无。

■平板型


标准加工品

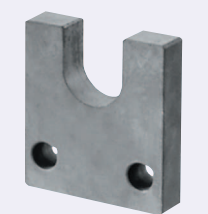

CAD 2D 3D

RoHS

| Type | 材质      | S表面处理     | H表面硬度  |
|------|---------|-----------|--------|
| HLRB | 相当于S45C | TUFFTRID® | 500HV~ |

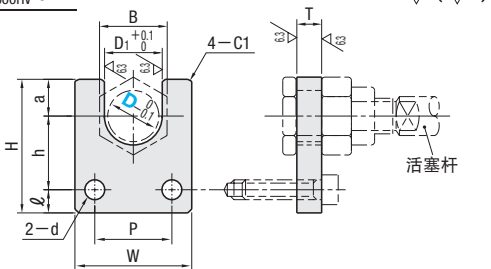


- ①经TUFFTRID®处理可能会发生表面色差现象，但对功能无影响。
- ②TUFFTRID®是DURFERRIT公司的注册商标。
- ③有关“TUFFTRID®”的详情，请参阅P2559。

| 型式   |    | h  | B  | D1  | T  | 容差    | W  | H  | a  | ℓ  | P  | d   |
|------|----|----|----|-----|----|-------|----|----|----|----|----|-----|
| Type | D  |    |    |     |    |       |    |    |    |    |    |     |
| HLRB | 4  |    | 6  | 4.5 |    |       | 16 | 24 | 4  |    | 8  | 4.5 |
|      | 6  | 14 | 8  | 6.5 | 4  | 0     | 16 | 25 | 5  | 6  |    |     |
|      | 7  |    | 10 | 8   |    | -0.12 | 19 | 26 | 6  |    | 10 |     |
|      | 8  |    | 12 | 9   |    |       | 22 | 33 | 7  | 8  | 12 | 5.5 |
|      | 10 | 18 | 14 | 11  | 6  |       | 25 | 34 | 8  |    | 14 |     |
|      | 13 |    | 17 | 14  |    | 0     | 32 | 45 | 10 | 10 | 20 | 6.6 |
|      | 16 |    | 21 | 18  | 8  | -0.15 | 38 | 47 | 12 |    | 26 |     |
|      | 18 |    | 23 | 20  |    | 0     | 56 | 56 | 14 |    |    |     |
|      | 21 | 30 | 26 | 23  | 12 | -0.18 | 57 | 57 | 15 | 12 | 34 | 9   |
|      | 25 | 40 | 30 | 27  | 15 | 0     | 65 | 74 | 19 | 15 | 44 | 11  |
|      |    |    |    |     |    | -0.22 |    |    |    |    |    |     |

Example  
使用范例

浮动接头固定座的使用范例

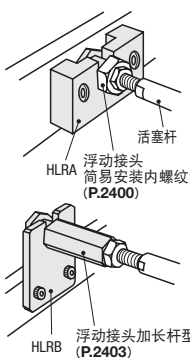

Delivery  
交货期

●HLRA・HLRAC

库存品

- ①隔日上海・广州发货 (17:00前订购的库存品可当日发货。)
- ②交货期可能发生延迟，请知晓。

●HLRB

10天发货

①上海・广州发货

| 数量分类 | 标准订购 | 特殊订购 |
|------|------|------|
| 数量   | 1~30 | 31~  |
| 交货期  | 通常   | 另行报价 |

①超过表中标示的数量时，请在WOS中确认。 P.77

固定座

ー顶部安装台阶型・平板型ー

交货期缩短

■特长：可安装于被驱动体上表面的固定座。

CAD数据文件名：50\_Cylinders



Order  
订货范例

型式 (Type・D)

HLRC13  
HLRD21

■法兰型


标准加工品



CAD 2D 3D

RoHS

| Type | 材质      | S表面处理     | H表面硬度  |
|------|---------|-----------|--------|
| HLRC | 相当于S45C | TUFFTRID® | 500HV~ |

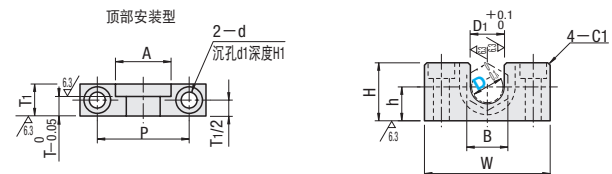


- ①经TUFFTRID®处理可能会发生表面色差现象，但对功能无影响。
- ②TUFFTRID®是DURFERRIT公司的注册商标。
- ③有关“TUFFTRID®”的详情，请参阅P2559。

| 型式   |    | h  | H     | B  | D1  | A  | T  | T1 | W  | P  | d   | d1  | H1  | M  |
|------|----|----|-------|----|-----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|
| Type | D  |    |       |    |     |    |    |    |    |    |     |     |     |    |
| HLRC | 4  | 6  | h+ 4  | 6  | 4.5 | 9  |    | 8  | 30 | 20 | 3.5 | 6.5 | 3.5 | 3  |
|      | 6  | 8  | h+ 5  | 8  | 6.5 | 12 | 4  | 10 | 34 | 24 | 4.5 | 8   | 4.5 | 4  |
|      | 7  | 9  | h+ 6  | 10 | 8   | 14 |    | 10 | 36 | 26 |     |     |     |    |
|      | 8  | 11 | h+ 7  | 12 | 9   | 17 |    | 12 | 42 | 30 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | 5  |
|      | 10 | 12 | h+ 8  | 14 | 11  | 19 | 6  | 12 | 44 | 32 |     |     |     |    |
|      | 13 | 14 | h+ 10 | 17 | 14  | 23 |    | 13 | 52 | 38 | 6.6 | 11  | 6.5 | 6  |
|      | 16 | 18 | h+ 12 | 21 | 18  | 28 | 8  | 13 | 56 | 42 |     |     |     |    |
|      | 18 | 20 | h+ 14 | 23 | 20  | 31 |    | 17 | 66 | 48 | 9   | 14  | 9   | 8  |
|      | 21 | 21 | h+ 15 | 26 | 23  | 34 | 12 | 17 | 70 | 52 |     |     |     |    |
|      | 25 |    |       | 30 | 27  | 38 | 15 | 21 |    |    | 11  | 17  | 11  | 10 |
|      | 27 | 24 | h+ 19 | 32 | 29  | 40 | 20 | 27 | 84 | 62 |     |     |     |    |

■平板型


标准加工品

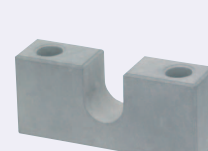

CAD 2D 3D

RoHS

| Type | 材质      | S表面处理     | H表面硬度  |
|------|---------|-----------|--------|
| HLRD | 相当于S45C | TUFFTRID® | 500HV~ |

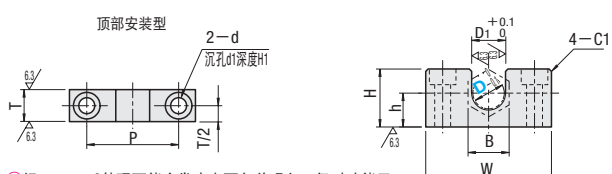

- ①经TUFFTRID®处理可能会发生表面色差现象，但对功能无影响。
- ②TUFFTRID®是DURFERRIT公司的注册商标。
- ③有关“TUFFTRID®”的详情，请参阅P2559。

| 型式   |    | h  | H     | B  | D1 | T  | 容差    | W  | P  | d   | d1  | H1  | M  |
|------|----|----|-------|----|----|----|-------|----|----|-----|-----|-----|----|
| Type | D  |    |       |    |    |    |       |    |    |     |     |     |    |
| HLRD | 7  | 9  | h+ 6  | 10 | 8  | 8  | 0     | 36 | 26 | 4.5 | —   | —   | 4  |
|      | 8  | 11 | h+ 7  | 12 | 9  | 10 | -0.15 | 42 | 30 |     |     |     |    |
|      | 10 | 12 | h+ 8  | 14 | 11 | 12 | 0     | 44 | 32 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | 5  |
|      | 13 | 14 | h+ 10 | 17 | 14 | 13 | -0.18 | 52 | 38 | 6.6 | 11  | 6.5 | 6  |
|      | 16 | 18 | h+ 12 | 21 | 18 | 15 |       | 56 | 42 |     |     |     |    |
|      | 18 | 20 | h+ 14 | 23 | 20 | 16 | 0     | 66 | 48 | 9   | 14  | 9   | 8  |
|      | 21 | 21 | h+ 15 | 26 | 23 | 19 | -0.22 | 70 | 52 |     |     |     |    |
|      | 25 | 24 | h+ 19 | 30 | 27 | 20 |       | 84 | 62 | 11  | 17  | 11  | 10 |

①D7与D8不带沉孔。



Delivery  
交货期

●色 型式

库存品

- ①隔日上海・广州发货 (17:00前订购的库存品可当日发货。)
- ②交货期可能发生延迟，请知晓。

| 数量分类 | 标准订购 | 特殊订购 |
|------|------|------|
| 数量   | 1~20 | 21~  |
| 交货期  | 通常   | 另行报价 |

●HLRC27・HLRD


10天发货

①上海・广州发货

①超过表中标示的数量时，请在WOS中确认。 P.77

Example  
使用范例

浮动接头  
简易安装内螺纹型  
(P.2400)

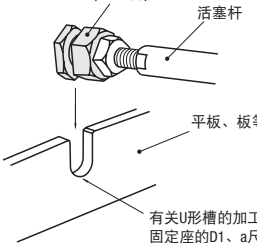

有关U形槽的加工，请参阅  
固定座的D1、a尺寸。

请询价 下述2种方法

Web报价 FAX报价

P.81 请致电: 021-6710-8701