

中精度コンタクトプローブ/リセプタクル(ICTテスト用) バック販売 一取付ピッチ75milシリーズ(1.91mm)一

中精度探针/探针座 (ICT测试用) 袋装销售

一安装节距75mil系列(1.91mm)一



最快当天发货

CAD数据文件夹名: 26_Contact_Probes_Sensors

类似产品比较要点 | 更换参考次数: 20万次 方便且合算的袋装销售



Order
订货范例

型式

NPE75
NRE75

一

前端形状・末端形状

一

V
CR

🔍

订购时, 请指定袋数。
订购数量1表示购买1袋(50支)。

■探针 袋装销售(50支装)



■探针座 袋装销售(50支装)



CAD 2D 3D 库存 RoHS10

■探针

部件	M 材质	S 表面处理
①柱塞	铍铜	镍底层镀金抛光
②柱塞筒	磷青铜	镍底层镀金抛光
③弹簧	SWP-A	镍底层镀金抛光



■探针座

M 材质	S 表面处理
黄铜	镍底层镀金抛光

NPE75

(探针)




前端形状图样

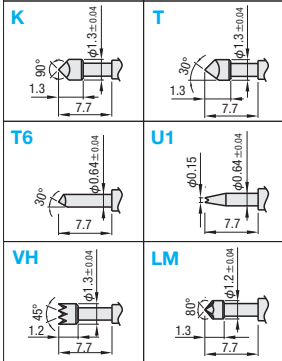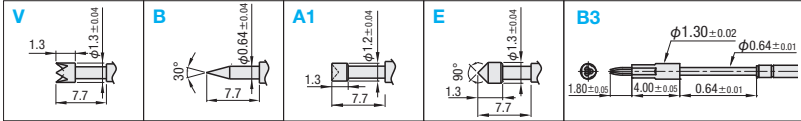

NRE75

(探针座)

  末端形状图样

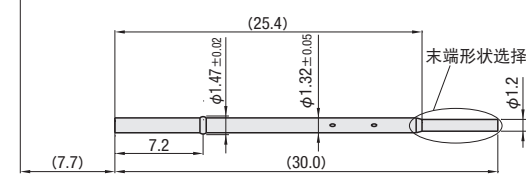

■探针

型式	前端形状	安装节距 (min.)	全行程 (额定行程)	弹簧压力	容许最大 电流	接触电阻	参考 更换次数
NPE75	V A1 K T T6 U1 VH LM B3	75mil 1.91mm	6.4mm (4.3mm)	203gf	3A	40mΩ	20万次

■探针座

型式	末端形状	组合探针	压入用安装孔 尺寸(参考)
NRE75	CR SC	NPE75	φ 1.35mm



Delivery 交货期



库存品

🔍 隔日上海・广州发货 P.9
(17:00前订购的库存品可当日发货。)

数量分类	标准订购 小单	特殊订购 大单
数量	1~20(袋)	21~(袋)
交货期	通常	另行报价

🔍 超过表中标示的数量时, 请在WOS中确认。 P.9



中精度コンタクトプローブ/リセプタクル(ICTテスト用) バック販売 一取付ピッチ75milシリーズ(1.91mm)一

中精度探针/探针座 (ICT测试用) 袋装销售

一安装节距75mil系列(1.91mm)一



最快当天发货

CAD数据文件夹名: 26_Contact_Probes_Sensors

类似产品比较要点 | 更换参考次数: 20万次 方便且合算的袋装销售



Order
订货范例

型式

NPQ75
NRQ75

一

前端形状・末端形状

一

V
CR

🔍

订购时, 请指定袋数。
订购数量1表示购买1袋(50支)。

■探针 袋装销售(50支装)



■探针座 袋装销售(50支装)



CAD 2D 3D 库存 RoHS10

■探针

部件	M 材质	S 表面处理
①柱塞	铍铜	镍底层镀金抛光
②柱塞筒	磷青铜	镍底层镀金抛光
③弹簧	SWP-A	镍底层镀金抛光



■探针座

M 材质	S 表面处理
黄铜	镍底层镀金抛光

NPQ75

(探针)




前端形状图样

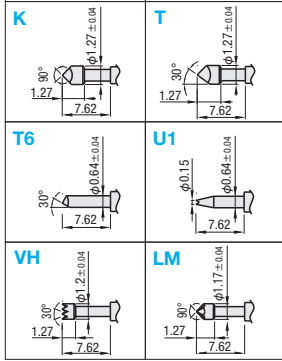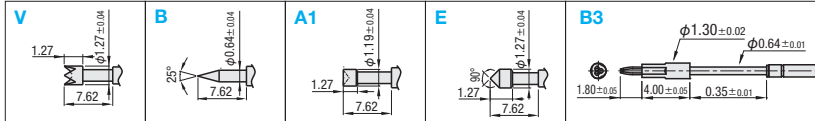

NRQ75

(探针座)

 末端形状图样

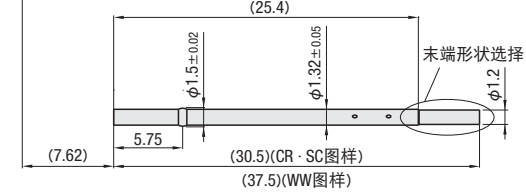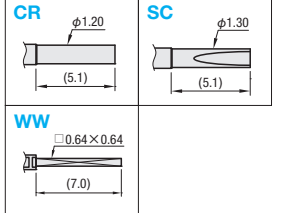

■探针

型式	前端形状	安装节距 (min.)	全行程 (额定行程)	弹簧压力	容许最大 电流	接触电阻	参考 更换次数
NPQ75	V A1 K T T6 U1 VH LM B3	75mil 1.91mm	6.35mm (4.3mm)	198gf	3A	50mΩ	20万次

■探针座

型式	末端形状	组合探针	压入用安装孔 尺寸(参考)
NRQ75	CR SC WW	NPQ75	φ 1.35mm



Delivery 交货期



库存品

🔍 隔日上海・广州发货 P.9
(17:00前订购的库存品可当日发货。)

数量分类	标准订购 小单	特殊订购 大单
数量	1~20(袋)	21~(袋)
交货期	通常	另行报价

🔍 超过表中标示的数量时, 请在WOS中确认。 P.9



26 传 探
感 器
器 针

探针

传感器