

フォトセンサ用カム 一半円タイプ・樹脂タイプ・アルミタイプ・スリット(なし・幅固定・角度指定)タイプ

光电传感器用凸轮

一半圓型・樹脂型・鋁合金型・開口(无・宽度固定・角度指定)型



最快当天发货



交期缩短

CAD数据文件夹名: 26_Contact_Probes_Sensors

■与光电传感器组合使用, 可对转速进行均分。

请按照选型步骤①~④选择型式和参数后进行订购。

Order 订货范例

型式 (①Type · ②D) - (③P) - (④Z)

PSC8
HPJC40
HPSCN50

5
10

■光电传感器用凸轮

■半圓型

标准加工品



CAD 2D 3D 库存制 RoHS10

Type	M材质	S表面处理	A附件
PSC	尼龙6(玻璃纤维30%)	—	3个 止动螺丝
PSCH	A6063	黑色阳极氧化处理	—

带3-M3止动螺丝

1±0.1 2.5 5.5 D±0.1

■树脂型

标准加工品



CAD 2D 3D 制 RoHS10

Type	M材质	S表面处理	A附件
HPJC	聚碳酸酯	—	2个止动螺丝

带2-M止动螺丝

2 D B A/2 t

■夹持型

标准加工品



CAD 2D 3D 制 RoHS10

Type	M材质	S表面处理	A附件
HPSCC	A6063	黑色阳极氧化处理	内六角螺丝

带2-M止动螺丝

2 D B A/2 t m

■角度调整型

标准加工品



CAD 2D 3D 制 RoHS10

Type	零件	M材质	S表面处理	A附件
HPSCA	主体 角度调整板	A6063 A5052	黑色阳极氧化处理	2个 止动螺丝

带2-M止动螺丝

1 2 D B A/2 A 调整螺丝

■开口(无・宽度固定・角度指定)

标准加工品




CAD 2D 3D 制 RoHS10

M材质	S表面处理	Type	A附件
A6063	黑色阳极氧化处理 本色阳极氧化处理	无开口型 HPSCN HPSCWN	2个止动螺丝
		开口宽度固定型 HPSC HPSCW	—
		开口角度指定型 HPSCZ HPSCWZ	—

■无开口型

■开口宽度固定型

■开口角度指定型

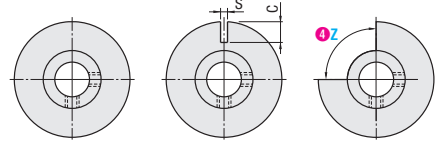

止动螺丝与开口的
位置关系
并非一定。


型式	②D	③P 选择	④Z 指定单位1°	M	A	B	C	S	t	交货期
(无开口) HPSCN HPSCWN	28 32 40	5 6 8 6 6.35 8 4 5 6 6.35 8	—	M3 M3 M3	5.5 5.5 5.5	14 14 20	6.5 8.5 8.5	1.5 1.5 2	1.5 1.5 1.5	第11天 第11天 第11天
(开口宽度固定型) HPSC HPSCW	45	5 6 8 10 12 15	10~350 (仅指开口角度 指定型)	M4 M3 M4	7.5 7.5 7.5	25 25 30	8.5 8.5 8.5	2.5 2.5 2.5	1.5 1.5 1.5	第11天 第11天 第11天
(开口角度指定型) HPSCZ HPSCWZ	50 60	4 5 6 6.35 8 6 6.35 8 9.5 10 12 15	—	M3 M4 M4	7.5 7.5 7.5	25 30 30	8.5 8.5 8.5	2.5 2.5 2.5	1.5 1.5 1.5	第11天 第11天 第11天

①上海·广州发货 ②遇特殊期间交期有变更, 详情请见 P.9。

Delivery 交货期	数量分类	标准订购 小单	特殊订购 大单
	数量	1~50	51~
	交货期	通常	另行报价

③超过表中标示的数量时, 请在WOS中确认。 P.9

Alterations 追加加工	变更开口宽度	变更轴孔径	变更开口数(等分)
	SC	PC	NC
Code	SC	PC	NC
Spec.	SC=指定单位0.1mm 1.0≤SC≤3.0 ④仅HPSC・HPSCW适用	PC选择 0 32 7 40 7 9 11 50 7 9 11 13 14 ④仅HPSCN・HPSCWN・ HPSC・HPSCW适用	在NC符号后指定开口数 ex) 开口数为3时→NC3 ④2≤NC≤10 ④开口数7不可选择 ④仅HPSC・HPSCW适用 ④D28不适用

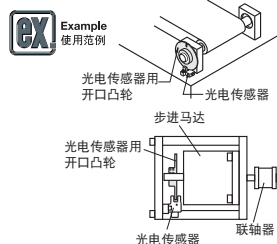

スイッチ・センサ用レール ーアルミタイプー

开关・传感器用导轨

ー铝合金型ー



最快当天发货

CAD数据文件夹名: 26_Contact_Probes_Sensors

请按照选型步骤①~③选择型式和参数后进行订购。


Order 订货范例

型式 (①Type · ②M) - (③L)

SENAK5

300


■传感器用导轨

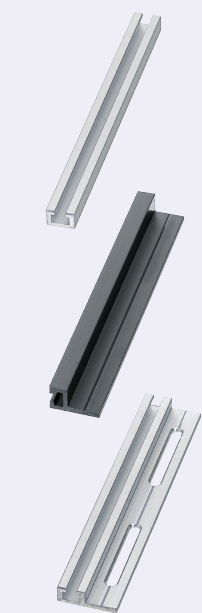


CAD 2D 3D 库存制 RoHS10

类型	L尺寸固定型			L尺寸指定型			M材质	S表面处理
	A形	B形	C形	A形	B形	C形		
无孔	SENAK SENAKB	SENBK —	SENCCK SENCBK	SENA SENAAB	SENB SENBAB	SENC SENCB	A6063S-T5	本色阳极氧化处理 黑色阳极氧化处理
带长孔	—	—	SENCCHK	—	—	—	—	本色阳极氧化处理



■A形

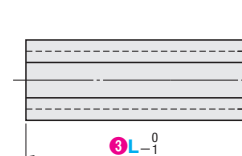

■B形

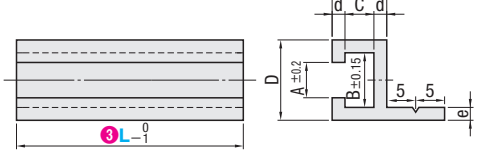

■C形

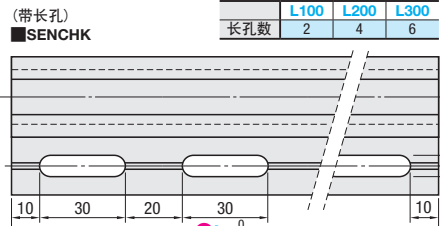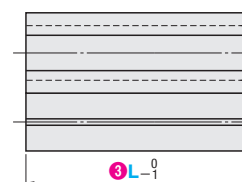

③端面部与孔内径面未进行阳极氧化处理。

■L尺寸固定型(②M为对应螺帽尺寸。)

型式	②M	③L 选择	A	B	C	D	E	d	e	F
(本色阳极氧化处理) (黑色阳极氧化处理) (A形) SENA SENAAB	3	100 150	3.4	5.7	3.0	9	6.0	1.5	2	3.5
(B形) SENBK	4	200	4.5	7.2	4.0	11	8.0	2.0	—	4.5
(C形) SENCCK SENCCHK (带长孔)	5	300 500	5.5	8.2	5.5	12	9.5	—	3	5.5

③SENCCHK(带长孔)无L150・L500的尺寸。④SENAKB的No.4仅有L300・L500。

交货期																														
SENAK						SENBK					SENCCK					SENCCHK					SENAKB					SENCBK				
	L100	L150	L200	L300	L500	L100	L150	L200	L300	L500	L100	L150	L200	L300	L500	L100	L200	L300	L100	L150	L200	L300	L500	L100	L150	L200	L300	L500		
3	库存品	库存品	库存品	库存品	库存品	库存品	第3天	第3天	第3天	库存品	第3天	库存品	库存品	库存品	库存品	库存品	库存品	库存品	库存品	第3天	第3天	第3天	第3天	第3天	库存品	第3天	第3天	库存品	库存品	
4	库存品	库存品	库存品	库存品	库存品	第3天	第3天	第3天	第3天	第3天	第3天	第3天	第3天	第3天	库存品	库存品	库存品	第3天	第3天	第3天	第3天	第3天	第3天	第3天	第3天	第3天	第3天	第3天	第3天	
5	第3天	第3天	第3天	第3天	第3天	第3天	第3天	第3天	第3天	第3天	第3天	第3天	第3天	第3天	第3天	第3天	第3天	第3天	第3天	第3天	第3天	第3天	第3天	第3天	第3天	第3天	第3天	第3天	第3天	

③库存品…隔日上海·广州发货 P.9(17:00前订购的库存品可当日发货。) ④制作品…上海·广州发货



Delivery 交货期	数量分类	标准订购 小单	特殊订购 大单
	数量	1~100	101~
	交货期	通常	另行报价

③超过表中标示的数量时, 请在WOS中确认。 P.9

■L尺寸指定型

型式	②M	③L 指定单位1mm	A	B	C	D	E	d	e
(本色阳极氧化处理) (黑色阳极氧化处理) (A形) SENA SENAAB	2	50~600	2.4	4.2	2.5	7.5	5.5	1.5	2
(B形) SENB SENBB	3	—	3.4	5.7	3.0	9	6.0	—	—
(C形) SENC SENCB	4	50~1200	4.5	7.2	4.0	11	8.0	2.0	—
	5	—	5.5	8.2	5.5	12	9.5	—	3

* M2仅为SENC(C形、本色阳极氧化处理)。



Delivery 交货期	数量分类	标准订购 小单	特殊订购 大单
	数量	1~100	101~
	交货期	通常	另行报价

③超过表中标示的数量时, 请在WOS中确认。 P.9

■L尺寸指定型

数量分类	标准订购 小单	特殊订购 大单
数量	1~100	101~
交货期	通常	另行报价

③超过表中标示的数量时, 请在WOS中确认。 P.9

MiSUMI 制胜时间 助力智造

为您提供指定规格的CAD
https://www.misumi.com.cn 米思米

检索

26 探
传
感
器
针

探
针

传
感
器

1592

1591