

30
カラー・シム
ワッシャ
カラー
樹脂・セラミックス
ワッシャ
カラー
シム

樹脂カラー 標準形状 一寸法選択タイプ・寸法フリー指定タイプ

树脂轴环 标准型

— 尺寸选择型 · 尺寸自由指定型 —

新刊载

橙色文字表示

CAD数据文件名: 30_Washers

■内、外径和高度可选，价格比自由尺寸型低。

请按照选型步骤①～④选择型式和参数后进行订购。

Order 订货范例 (尺寸选择型) 型式 (①Type · ②V) — ③D — ④L
CLJJ10 — 16 — 20.0

(尺寸自由指定型) ①型式 — ②V — ③D — ④L
FCLJM — V20.0 — D30 — L18.5

标准加工品

CAD 2D 3D 制 RoHS10

尺寸选择型	尺寸自由指定型	材质	颜色
CLJJ	FCLJJ	聚缩醛	白色
CLJK	FCLJK		黑色
CLJM	FCLJM	MC尼龙	蓝色
CLJW	FCLJW	标准级	象牙色
CLJD	FCLJD	MC尼龙	
CLJT	FCLJT	导电性级	黑色
CLJB	FCLJB	纸类	茶色
CLJN	FCLJN	布类	浅褐色
CLJF	FCLJF	氟树脂	白色
CLJP	FCLJP	PEEK	灰色
CLJE	FCLJE	环氧玻璃	绿色

①材质特性 ㉔ P.1835

■尺寸选择型

型式		D 选择																	L 指定单位0.5mm					
Type	V																							
CLJJ CLJK CLJM CLJW CLJD CLJT CLJB CLJN CLJF CLJP CLJE	2	4	5	6	8	10	11	12											10.0~30.0					
	3		5	6	8	10	11	12																
	4			6	8	10	11	12	13	14	15	16	20								10.0~50.0			
	5				8	10	11	12	13	14	15	16	20											
	6				8	10	11	12	13	14	15	16	20	25										
	8					10	11	12	13	14	15	16	20	25	30						10.0~100.0			
	10							12	13	14	15	16	20	25	30	35	40	50						
	12										15	16	20	25	30	35	40	50						
	15													20	25	30	35	40	50	60				
	16																							
	20														25	30	35	40	50	60				
	25															30	35	40	50	60				
	30																	40	50	60				

① CLJT、CLJF、CLJP、CLJE为D≤50

■尺寸自由指定型

①型式	②V 选择 V2.6以下 指定单位0.5mm V3.0以上 指定单位0.5mm	③D 指定单位0.5mm D4~20 指定单位1mm D21以上 指定单位1mm	④L 指定单位0.5mm
FCLJJ FCLJK FCLJM FCLJW FCLJD FCLJT FCLJB FCLJN FCLJF FCLJP FCLJE	0 (无孔加工)	4~10 (指定单位0.5mm) ①D≤5→L≤50	10.0~100.0
	2.0		
	2.6	10.5~20 (指定单位0.5mm)	
	3.0~55.0 (指定单位0.5mm)	21~60 (指定单位1mm)	
	①L≤50.0→V≤D-2 ①L≥50.5→V≤D-6		
	0 (无孔加工)	61~80 (指定单位1mm)	
	3.0~74.0 (指定单位0.5mm)	81~100 (指定单位1mm)	
	①V≤D-6		

加工条件 ①L≤V×8 ①FCLJT、FCLJF、FCLJP、FCLJE为D≤50

Delivery 交货期

●色 型式 5 天 发货

① 上海 · 广州 发货

●色 型式 5 天 发货

① 上海 · 广州 发货

① 13:00之后下订为6天后发货。

① 遇特殊期间交期有变更，详情请见 ㉔ P.9。

数量分类	标准订购	特殊订购
小单	1~100	101~
数量	通常	另行报价
交货期		

①超过表中标示的数量时，请在WOS中确认。 ㉔ P.9



树脂カラー ツバ付形状 一寸法選択タイプ

树脂轴环 肩型

— 尺寸选择型 —

新刊载

橙色文字表示

CAD数据文件名: 30_Washers

■内、外径和高度可选，价格比自由尺寸型低。

请按照选型步骤①～④选择型式和参数后进行订购。

Order 订货范例 型式 (①Type · ②V) — ③D — ④L
CLJHM10 — 16 — 20.0

标准加工品

CAD 2D 3D 制 RoHS10

尺寸选择型	材质	颜色
CLJHJ	聚缩醛	白色
CLJHK		黑色
CLJHM	MC尼龙	蓝色
CLJHW	标准级	象牙色
CLJHD	MC尼龙	
CLJHT	导电性级	黑色
CLJHB	胶木	茶色
CLJHN	纸类	浅褐色
CLJHF	布类	浅褐色
CLJHP	氟树脂	白色
CLJHE	PEEK	灰色
CLJHE	环氧玻璃	绿色

①材质特性 ㉔ P.1835

■尺寸选择型

型式		D 选择																	L 指定单位0.5mm							
Type	V																									
CLJHJ CLJHK CLJHM CLJHW CLJHD CLJHT CLJHB CLJHN CLJHF CLJHP CLJHE	2	4	5	6	8	10												10.0~30.0								
	3		5	6	8	10																				
	4			6	8	10	11	12	13	14	15	16	20	25	10.0~50.0											
	5				8	10	11	12	13	14	15	16	20	25												
	6					8	10	11	12	13	14	15	16	20	25	10.0~100.0										
	8						10	11	12	13	14	15	16	20	25								30			
	10								12	13	14	15	16	20	25								30	35	40	50
	12											15	16	20	25								30	35	40	50
	15																				10.0~100.0					
	16													20	25	30	35	40	50	60						
	20															25	30	35	40	50		60				
	25																	30	35	40		50	60			
30																			40	50	60					

① CLJHT为D≤50; CLJHF、CLJHE、CLJHP为D≤50且L≤50

Delivery 交货期

●色 型式 5 天 发货

① 上海 · 广州 发货

●色 型式 5 天 发货

① 上海 · 广州 发货

① 13:00之后下订为6天后发货。


① 遇特殊期间交期有变更，详情请见 ㉔ P.9。

数量分类	标准订购	特殊订购
数量	1~100	101~
交货期	通常	另行报价

①超过表中标示的数量时，请在WOS中确认。 ㉔ P.9



Example 使用范例

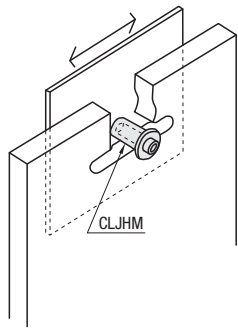

30
垫片
轴环
金属垫圈
树脂·陶瓷垫圈
轴环
垫片