

座金組込十字穴付なべ小ねじ/座金組込十字穴付六角小ねじ 一箱・单品販売一

## 带垫圈十字孔圆头小螺丝/带垫圈十字孔螺栓小螺丝

一盒装・单独销售一



CAD数据文件名: 31\_Screws

请按照选型步骤①~③选择型式和参数后进行订购。

Order 订货范例


型式(①Type・②M) - ③L

NSET4 - 10

### 带垫圈十字孔圆头小螺丝



| Type     | 销售形态 | 零件名称 | M材质        | S表面处理       |
|----------|------|------|------------|-------------|
| NSET     | 单品   | 螺丝   | 相当于SWCH    | 铬酸盐<br>光泽处理 |
|          |      | 弹簧垫圈 | JIS B 1251 |             |
| BOX-SCBJ | 盒装   | 平垫圈  | JIS B 1256 |             |
|          |      | 螺丝   | 相当于SUS304  |             |
| SCBJ     | 单品   | 弹簧垫圈 | JIS B 1251 |             |
|          |      | 平垫圈  | JIS B 1256 |             |

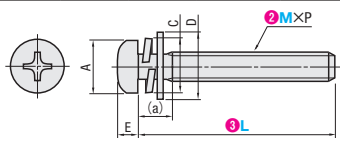

| M×P<br>(粗牙螺纹) | A    | E   | C    | D   | (a) | 十字孔<br>编号 |
|---------------|------|-----|------|-----|-----|-----------|
| 2×0.4         | 3.5  | 1.3 | 4    | 6   | 2.1 | 1         |
| 2.5×0.45      | 4.5  | 1.7 | 4.8  | 6.5 | 2.7 | 1         |
| 2.6×0.45      | 4.5  | 1.7 | 4.8  | 7.5 | 2.7 | 1         |
| 3×0.5         | 5.5  | 2   | 5.5  | 8   | 3   | 2         |
| 4×0.7         | 7    | 2.6 | 7    | 10  | 4.4 | 2         |
| 5×0.8         | 9    | 3.3 | 8.5  | 12  | 5.4 | 2         |
| 6×1.0         | 10.5 | 3.9 | 11.5 | 13  | 6.9 | 3         |

①(a)为从螺栓座面到全螺纹部的参考尺寸(最大值)。

### 【铁】

#### 单品

| 型式          | 交货期 | 型式          | 交货期 | 型式          | 交货期 |
|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|
| ①Type ②M-③L |     | ①Type ②M-③L |     | ①Type ②M-③L |     |
| 2-4         | 第9天 | 4-5         | 第9天 | 6-10        | 第9天 |
| 5           | 库存品 | 6           | 第9天 | 12          | 第9天 |
| 6           | 第9天 | 8           | 第9天 | 14          | 第9天 |
| 2.6-4       | 第9天 | 10          | 第9天 | 16          | 第9天 |
| 5           | 第9天 | 12          | 第9天 | 20          | 第9天 |
| 6           | 第9天 | 14          | 第9天 | 25          | 第9天 |
| 8           | 第9天 | 16          | 第9天 | 30          | 第9天 |
| 10          | 第9天 | 20          | 第9天 | 35          | 第9天 |
| 12          | 第9天 | 25          | 第9天 | 40          | 第9天 |
| 14          | 第9天 | 30          | 第9天 | 45          | 第9天 |
| 16          | 第9天 | 35          | 第9天 | 50          | 第9天 |
| 20          | 第9天 | 40          | 第9天 |             |     |
| 25          | 第9天 | 45          | 第9天 |             |     |
| 30          | 第9天 | 50          | 第9天 |             |     |
| 35          | 第9天 |             |     |             |     |
| 40          | 第9天 |             |     |             |     |
| 45          | 第9天 |             |     |             |     |
| 50          | 第9天 |             |     |             |     |

### 【不锈钢型】

#### 盒装

| 型式          | 盒装数量    | 交货期 | 型式          | 盒装数量    | 交货期 |
|-------------|---------|-----|-------------|---------|-----|
| ①Type ②M-③L |         |     | ①Type ②M-③L |         |     |
| 2-4         | 500个/盒装 | 第9天 | 4-5         | 500个/盒装 | 第9天 |
| 5           | 500个/盒装 | 第9天 | 6           | 500个/盒装 | 第9天 |
| 6           | 500个/盒装 | 第9天 | 8           | 500个/盒装 | 第9天 |
| 2.5-4       | 500个/盒装 | 第9天 | 10          | 500个/盒装 | 第9天 |
| 5           | 500个/盒装 | 第9天 | 12          | 500个/盒装 | 第9天 |
| 6           | 500个/盒装 | 第9天 | 14          | 500个/盒装 | 第9天 |
| 8           | 500个/盒装 | 第9天 | 16          | 500个/盒装 | 第9天 |
| 10          | 500个/盒装 | 第9天 | 20          | 500个/盒装 | 第9天 |
| 12          | 500个/盒装 | 第9天 |             |         |     |
| 14          | 500个/盒装 | 第9天 |             |         |     |
| 16          | 500个/盒装 | 第9天 |             |         |     |
| 20          | 500个/盒装 | 第9天 |             |         |     |
| 25          | 500个/盒装 | 第9天 |             |         |     |
| 30          | 500个/盒装 | 第9天 |             |         |     |
| 35          | 500个/盒装 | 第9天 |             |         |     |
| 40          | 500个/盒装 | 第9天 |             |         |     |
| 45          | 500个/盒装 | 第9天 |             |         |     |
| 50          | 500个/盒装 | 第9天 |             |         |     |


#### 单品

| 型式          | 交货期 | 型式          | 交货期 |
|-------------|-----|-------------|-----|
| ①Type ②M-③L |     | ①Type ②M-③L |     |
| 2-4         | 第9天 | 4-5         | 第9天 |
| 5           | 第9天 | 6           | 第9天 |
| 6           | 第9天 | 8           | 第9天 |
| 2.5-4       | 第9天 | 10          | 第9天 |
| 5           | 第9天 | 12          | 第9天 |
| 6           | 第9天 | 14          | 第9天 |
| 8           | 第9天 | 16          | 第9天 |
| 10          | 第9天 | 20          | 第9天 |
| 12          | 第9天 |             |     |
| 14          | 第9天 |             |     |
| 16          | 第9天 |             |     |
| 20          | 第9天 |             |     |
| 25          | 第9天 |             |     |
| 30          | 第9天 |             |     |
| 35          | 第9天 |             |     |
| 40          | 第9天 |             |     |
| 45          | 第9天 |             |     |
| 50          | 第9天 |             |     |


① 库存品...隔日上海・广州发货 P.9 (17:00前订购的库存品可当日发货。)

② 制品...上海・广州发货

### 带垫圈十字孔螺栓小螺丝

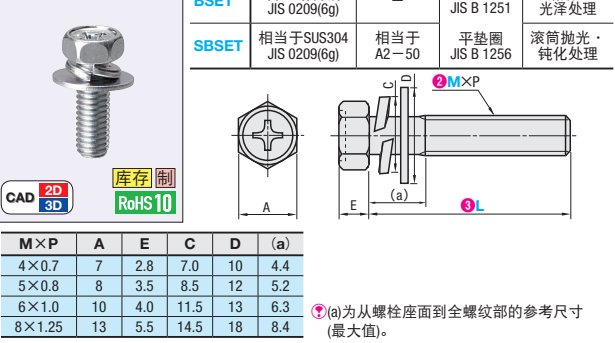

| Type  | M螺栓材质                     | 强度分类         | 垫圈                 | S表面处理         |
|-------|---------------------------|--------------|--------------------|---------------|
| BSET  | 合金结构钢<br>JIS 0209(gg)     | —            | 弹簧垫圈<br>JIS B 1251 | 铬酸盐<br>光泽处理   |
| SBSET | 相当于SUS304<br>JIS 0209(gg) | 相当于<br>A2-50 | 平垫圈<br>JIS B 1256  | 滚磨抛光・<br>钝化处理 |

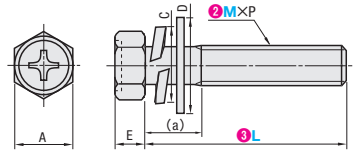

| M×P    | A  | E   | C    | D  | (a) |
|--------|----|-----|------|----|-----|
| 4×0.7  | 7  | 2.8 | 7.0  | 10 | 4.4 |
| 5×0.8  | 8  | 3.5 | 8.5  | 12 | 5.2 |
| 6×1.0  | 10 | 4.0 | 11.5 | 13 | 6.3 |
| 8×1.25 | 13 | 5.5 | 14.5 | 18 | 8.4 |

①(a)为从螺栓座面到全螺纹部的参考尺寸(最大值)。



#### 盒装

| 数量分类 | 标准订购 | 特殊订购 |
|------|------|------|
| 数量   | 1~10 | 11~  |
| 交货期  | 通常   | 另行报价 |

① 超过表中标示的数量时, 请在WOS中确认。 P.9

#### 单品

| 数量分类 | 标准订购 | 特殊订购 |
|------|------|------|
| 数量   | 1~50 | 51~  |
| 交货期  | 通常   | 另行报价 |

① 超过表中标示的数量时, 请在WOS中确认。 P.9



| 型式          | 交货期 | 型式          | 交货期 |
|-------------|-----|-------------|-----|
| ①Type ②M-③L |     | ①Type ②M-③L |     |
| 4-8         | 第9天 | 6-20        | 第9天 |
| 10          | 第9天 | 25          | 第9天 |
| 12          | 第9天 | 30          | 第9天 |
| 14          | 第9天 | 35          | 第9天 |
| 16          | 第9天 | 40          | 第9天 |
| 20          | 第9天 | 45          | 第9天 |
| 25          | 第9天 | 50          | 第9天 |
| 30          | 第9天 | 55          | 第9天 |
| 35          | 第9天 | 60          | 第9天 |
| 40          | 第9天 | 65          | 第9天 |
| 45          | 第9天 | 70          | 第9天 |
| 50          | 第9天 | 75          | 第9天 |
| 5-10        | 第9天 | 8-12        | 第9天 |
| 12          | 第9天 | 14          | 第9天 |
| 14          | 第9天 | 16          | 第9天 |
| 16          | 第9天 | 20          | 第9天 |
| 20          | 第9天 | 25          | 第9天 |
| 25          | 第9天 | 30          | 第9天 |
| 30          | 第9天 | 35          | 第9天 |
| 35          | 第9天 | 40          | 第9天 |
| 40          | 第9天 | 45          | 第9天 |
| 45          | 第9天 | 50          | 第9天 |
| 50          | 第9天 | 55          | 第9天 |
|             |     | 60          | 第9天 |
|             |     | 65          | 第9天 |
|             |     | 70          | 第9天 |
|             |     | 75          | 第9天 |

① 库存品...隔日上海・广州发货 P.9 (17:00前订购的库存品可当日发货。)

② 制品...上海・广州发货

③ 不销售未标记交货期的产品。

平座金/ばね座金/長穴用座金 一箱・单品販売/パック販売一

## 平垫圈/弹簧垫圈/腰形孔用垫圈

一盒装・单独销售/袋装销售一



CAD数据文件名: 31\_Screws

Order 订货范例

型式(Type・公称型号)


PWF4

### 垫圈



| Type     | 销售形态 | M材质     | S表面处理   |
|----------|------|---------|---------|
| BOX-PWF  | 盒装   | 相当于SPCC | 铬酸盐光泽处理 |
| PWF      | 单品   | SUS304  | —       |
| BOX-SPWF | 盒装   |         |         |
| SPWF     | 单品   |         |         |

JIS B 1256

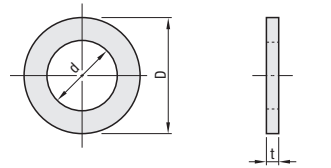

| 型式            | 公称型号 | d    | D    | t    | 交货期                       | 盒装数量     |
|---------------|------|------|------|------|---------------------------|----------|
| Type          |      |      |      |      | PWF SPWF BOX-PWF BOX-SPWF |          |
| BOX-PWF (盒装)  | 2    | 2.2  | 4.3  | 5    | 库存品                       | 2,000个/盒 |
|               | 2.5  | 2.7  | 5    | 6.5  | 库存品                       | 2,000个/盒 |
| PWF (单品)      | 2.6  | 2.8  | 5    | 6.5  | 库存品                       | 2,000个/盒 |
|               | 3    | 3.2  | 6    | 7    | 库存品                       | 2,000个/盒 |
| BOX-SPWF (盒装) | 4    | 4.3  | 8    | 9    | 库存品                       | 2,000个/盒 |
|               | 5    | 5.3  | 10   | 10   | 库存品                       | 2,000个/盒 |
| SPWF (单品)     | 6    | 6.4  | 12.5 | 12.5 | 库存品                       | 2,000个/盒 |
|               | 8    | 8.4  | 15.5 | 17   | 库存品                       | 2,000个/盒 |
|               | 10   | 10.5 | 18   | 21   | 库存品                       | 1,000个/盒 |
|               | 12   | 13   | 21   | 24   | 库存品                       | 700个/盒   |
|               | 16   | 17   | 28   | 30   | 库存品                       | —        |
|               | 20   | 21   | 34   | 37   | 库存品                       | —        |
|               | 24   | 25   | 39   | 44   | 库存品                       | —        |
|               |      |      |      |      | 库存品                       | —        |

① 隔日上海・广州发货 P.9 (17:00前订购的库存品可当日发货。)


② 不销售未标记交货期的产品。

### 弹簧垫圈



| Type     | 销售形态 | M材质     | S表面处理   |
|----------|------|---------|---------|
| BOX-SLW  | 盒装   | 相当于SWRH | 铬酸盐光泽处理 |
| SLW      | 单品   | SUS304  | —       |
| BOX-SSLW | 盒装   |         |         |
| SSLW     | 单品   |         |         |

JIS B 1251

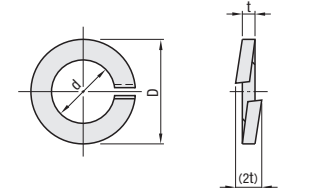


| 型式            | 公称型号 | d    | D    | t   | 交货期                       | 盒装数量     |
|---------------|------|------|------|-----|---------------------------|----------|
| Type          |      |      |      |     | SLW SSLW BOX-SLW BOX-SSLW |          |
| BOX-SLW (盒装)  | 2    | 2.1  | 4.4  | 0.5 | 库存品                       | 2,000个/盒 |
|               | 2.5  | 2.6  | 5.2  | 0.6 | 库存品                       | 2,000个/盒 |
| SLW (单品)      | 2.6  | 2.7  | 5.3  | 0.6 | 库存品                       | 2,000个/盒 |
|               | 3    | 3.1  | 5.9  | 0.7 | 库存品                       | 2,000个/盒 |
| BOX-SSLW (盒装) | 4    | 4.1  | 7.6  | 1   | 库存品                       | 2,000个/盒 |
|               | 5    | 5.1  | 9.2  | 1.3 | 库存品                       | 2,000个/盒 |
| SSLW (单品)     | 6    | 6.1  | 12.2 | 1.5 | 库存品                       | 2,000个/盒 |
|               | 8    | 8.2  | 15.4 | 2   | 库存品                       | 2,000个/盒 |
|               | 10   | 10.2 | 18.4 | 2.5 | 库存品                       | 1,000个/盒 |
|               | 12   | 12.2 | 21.5 | 3   | 库存品                       | 700个/盒   |
|               | 16   | 16.2 | 28   | 4   | 库存品                       | —        |
|               | 20   | 20.2 | 33.8 | 5.1 | 库存品                       | —        |
|               | 24   | 24.5 | 40.3 | 5.9 | 库存品                       | —        |
|               |      |      |      |     | 库存品                       | —        |


① 隔日上海・广州发货 P.9 (17:00前订购的库存品可当日发货。)

② 不销售未标记交货期的产品。

### 腰形孔用垫圈(袋装)

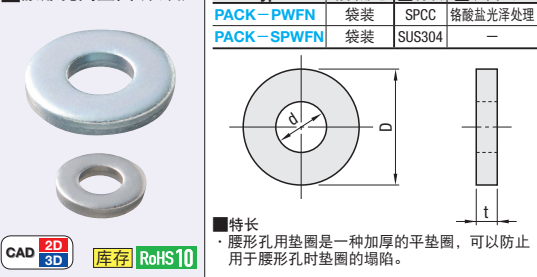

| Type       | 销售形态 | M材质    | S表面处理   |
|------------|------|--------|---------|
| PACK-PWFN  | 袋装   | SPCC   | 铬酸盐光泽处理 |
| PACK-SPWFN | 袋装   | SUS304 | —       |

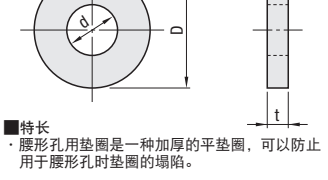

① 特长  
・腰形孔用垫圈是一种加厚的平垫圈, 可以防止用于腰形孔时垫圈的塌陷。

| 型式         | 公称型号 | d   | D  | T   | 袋装数量                 | 交货期 |
|------------|------|-----|----|-----|----------------------|-----|
| Type       |      |     |    |     | PACK-PWFN PACK-SPWFN |     |
| PACK-PWFN  | 3    | 3.4 | 8  | 1   | 50                   | 库存品 |
|            | 4    | 4.5 | 10 | 1.6 | 10                   | 库存品 |
| PACK-SPWFN | 5    | 5.5 | 16 | 2   | 20                   | 库存品 |
|            | 6    | 6.5 | 16 | 3.2 | 3                    | 库存品 |
|            | 8    | 8.5 | 20 | 3   | 20                   | 库存品 |
|            |      |     |    |     |                      | 库存品 |

① 隔日上海・广州发货 P.9 (17:00前订购的库存品可当日发货。)



#### 袋装

| 数量分类 | 标准订购 | 特殊订购 |
|------|------|------|
| 数量   | 1~50 | 51~  |
| 交货期  | 通常   | 另行报价 |

① 超过表中标示的数量时, 请在WOS中确认。 P.9

