




CAD数据文件名: 37\_Aluminum\_Frames

请按照选型步骤①~④选择型式和参数后进行订购。

Order 订货范例

|                   |     |         |
|-------------------|-----|---------|
| 型式 (①Type · ②No.) | ③颜色 | ④SET/长度 |
| HSCLS6            | S   | SET5    |
| HSCM5             |     | 100     |


■沟槽盖条

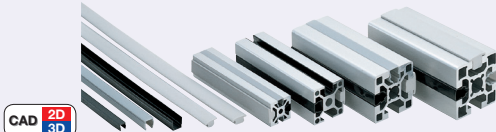

| Type     | 材质             | S表面处理  | 耐热温度(℃) |
|----------|----------------|--------|---------|
| HSCA (S) | 聚乙烯            | —      | —40~80  |
| HSCL (S) | 低密度聚乙烯         | —      | —75~130 |
| HSCB     | 苯乙烯人造橡胶(肖氏A60) | —      | —       |
| HSCM     | 铝合金(A6063S-T5) | 阳极氧化处理 | —       |
| HSCV     | PVC(黑色・浅灰色)    | —      | 0~60    |


库存 制 RoHS10

沟槽盖条(树脂)

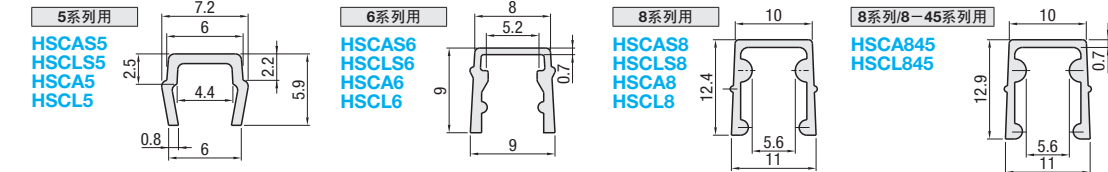


④ 可将沟槽盖条翻过来作为板托盖板使用。HSCA5可用作3mm的板托, HSCA6、HSCA8可用作5mm的板托。

沟槽盖条(人造橡胶)

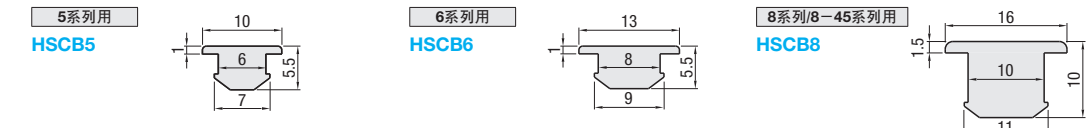

沟槽盖条(铝合金)

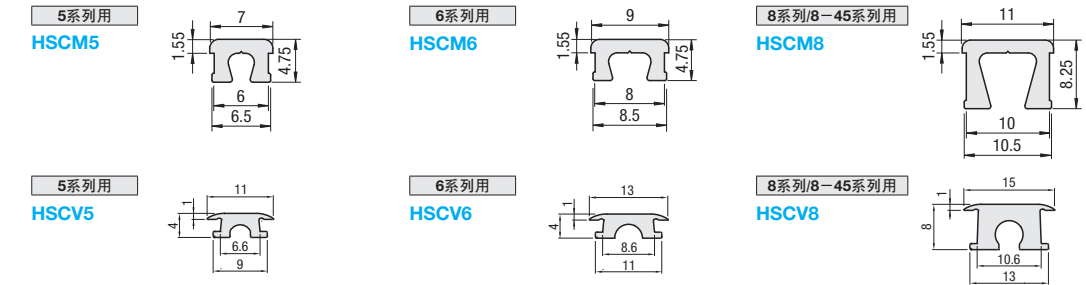

■固定尺寸(5根一套销售)

| 型式           | ②No. | ③颜色       | ④SET5 (5根一套) | 长度 m | 适用型材 (系列) | 交货期 |
|--------------|------|-----------|--------------|------|-----------|-----|
| HSCAS (树脂型)  | 5    | B S (黑色)  | SET5         | 1.5  | 5系列       | 库存品 |
| HSCLS (树脂型)  | 6    | B S (浅灰色) |              |      | 6系列       | 库存品 |
| HSCL5 (软树脂型) | 8    | B S (黄色)  |              |      | 8系列       | 库存品 |

④ 隔日上海・广州发货 ④ P.9 (17:00前订购的库存品可当日发货。)

④ 订购1次时, 交付1.5m长度的产品5根。请注意长度。

■固定尺寸(单件销售)

| 型式             | ②No. | ③颜色       | 长度 m | 适用型材 (系列) | 交货期 |
|----------------|------|-----------|------|-----------|-----|
| HSCA (树脂型)     | 5    | B S (黑色)  | 2    | 5         | 库存品 |
|                | 6    | B S (浅灰色) |      | 6         | 库存品 |
|                | 8    | B S (黄色)  |      | 8         | 库存品 |
|                | 845  | B S (红色)  |      | 8-45      | 第5天 |
| HSCL (软树脂型)    | 5    | B S (黑色)  | 2    | 5         | 库存品 |
|                | 6    | B S (浅灰色) |      | 6         | 库存品 |
|                | 8    | B S (浅灰色) |      | 8         | 库存品 |
|                | 845  | B S (浅灰色) |      | 8-45      | 第5天 |
| HSCB (人造橡胶型)   | 5    | S (浅灰色)   | 2.7  | 5         | 库存品 |
|                | 6    | S (浅灰色)   |      | 6         | 库存品 |
|                | 8    | S (浅灰色)   |      | 8/8-45    | 第3天 |
|                | 845  | S (浅灰色)   |      | 8/8-45    | 第5天 |
| HSCV (软质聚氯乙烯型) | 5    | B S (黑色)  | 5    | 5         | 库存品 |
|                | 6    | B S (浅灰色) |      | 6         | 库存品 |
|                | 8    | B S (浅灰色) |      | 8/8-45    | 第5天 |

④ 可用切刀切断。④ 库存品...隔日上海・广州发货 ④ P.9 (17:00前订购的库存品可当日发货。)

④ 不销售未标记交货期的产品。④ 第5天发货, 遇特殊期间交期有变更, 详情请见 ④ P.9。

■指定尺寸


| 型式   | ②No. | ④长度 指定单位1mm | 适用型材 (型号)  | 交货期 |
|------|------|-------------|------------|-----|
| HSCM | 5    | 50~2000     | 5系列        | 第5天 |
|      | 6    |             | 6系列        |     |
|      | 8    |             | 8系列/8-45系列 |     |

④ 遇特殊期间交期有变更, 详情请见 ④ P.9。


| 数量分类 | 标准订购     |
|------|----------|
| 数量   | 小单 大单    |
| 数量   | 1~50 51~ |
| 交货期  | 通常 另行报价  |



沟槽盖条使用范例

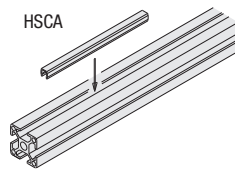

板托盖板使用范例

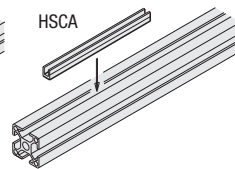

CAD数据文件名: 37\_Aluminum\_Frames

请按照选型步骤①~④选择型式和参数后进行订购。

Order 订货范例

|                   |     |      |
|-------------------|-----|------|
| 型式 (①Type · ②No.) | ③颜色 | ④长度  |
| HSCG6             | B   | 12   |
| HSCGF845          | S   | 1520 |


■防滑盖条/密封盖条/安全保护橡胶




| Type | 材质      | 硬度     | 耐热温度(℃) |
|------|---------|--------|---------|
| HSGG | EPDM 橡胶 | 肖氏 A60 | —40~120 |
| HSCG |         |        |         |
| HSCD |         |        |         |

制 RoHS10


防滑盖条

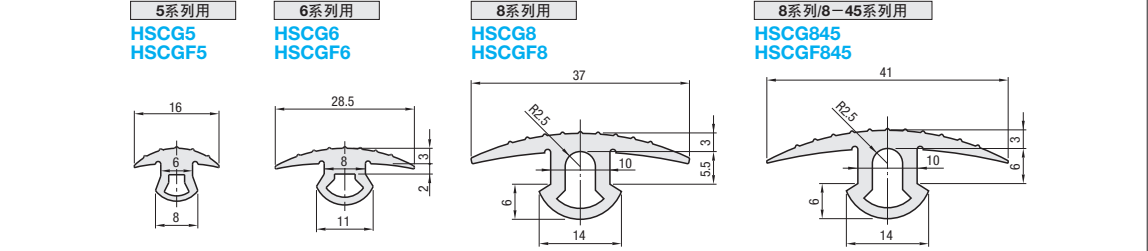

密封盖条

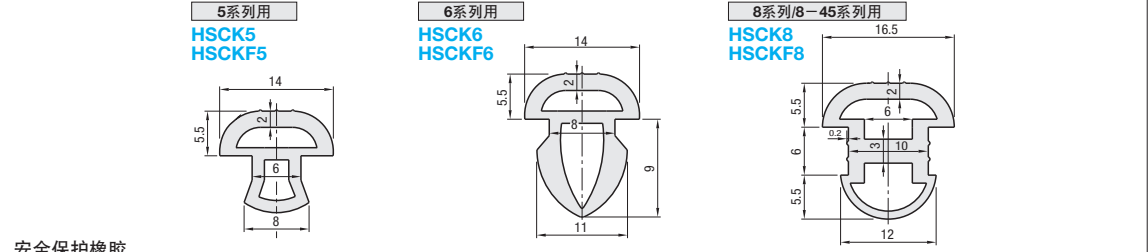

安全保护橡胶

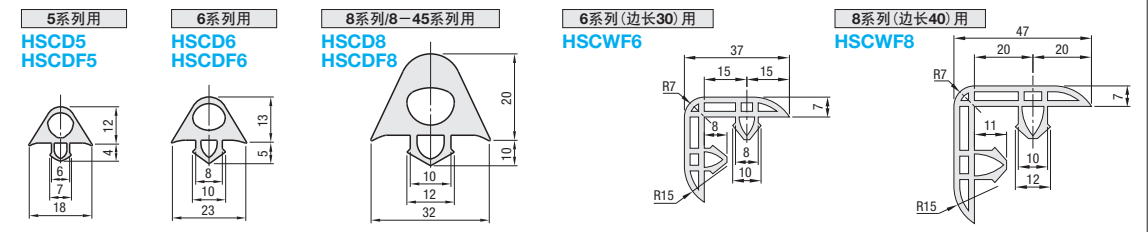

■固定尺寸

| 型式   | ②No. | ③颜色     | ④长度 m | 适用型材 (型号)  |
|------|------|---------|-------|------------|
| HSCG | 5    | B (黑色)  | 12    | 5系列        |
|      | 6    |         |       | 6系列        |
|      | 8    |         |       | 8系列        |
|      | 845  |         |       | 8-45系列     |
| HSCK | 5    | S (浅灰色) |       | 5系列        |
|      | 6    |         |       | 6系列        |
|      | 8    |         |       | 8系列/8-45系列 |
| HSCD | 5    | S (浅灰色) |       | 5系列        |
|      | 6    |         |       | 6系列        |
|      | 8    |         |       | 8系列/8-45系列 |

④ 安全保护橡胶仅可选择浅灰色。

■指定尺寸

| 型式    | ②No. | ③颜色     | ④长度 指定单位1mm | 适用型材 (型号)  |
|-------|------|---------|-------------|------------|
| HSCGF | 5    | B (黑色)  | 50~3000     | 5系列        |
|       | 6    |         |             | 6系列        |
|       | 8    |         |             | 8系列        |
|       | 845  |         |             | 8-45系列     |
| HSCKF | 5    | S (浅灰色) |             | 5系列        |
|       | 6    |         |             | 6系列        |
|       | 8    |         |             | 8系列/8-45系列 |
| HSCDF | 5    | S (浅灰色) |             | 5系列        |
|       | 6    |         |             | 6系列        |
|       | 8    |         |             | 8系列/8-45系列 |
| HSCWF | 5    | S (浅灰色) |             | 5系列        |
|       | 6    |         |             | 6系列        |
|       | 8    |         |             | 8系列        |

④ 安全保护橡胶仅可选择浅灰色。




3 天 发 货

④ 上海・广州发货

| 数量分类 | 标准订购     |
|------|----------|
| 数量   | 小单 大单    |
| 数量   | 1~20 21~ |
| 交货期  | 通常 另行报价  |

④ 超过表中标示的数量时, 请在WOS中确认。 ④ P.9

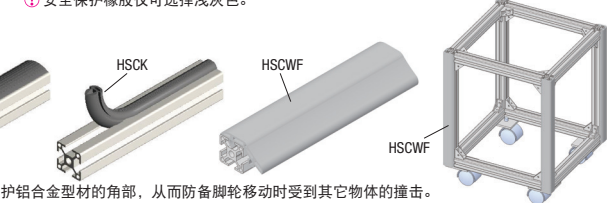

④ 保护铝合金型材的角部, 从而防备脚轮移动时受到其它物体的撞击。

铝合金型材

型材用螺帽

沟槽盖条

附加机配件

脚轮

调整块

拉手

其他型材

37 铝合金型材

配件

37 铝合金型材

配件