



CAD数据文件名: 37_Aluminum_Frames

Order 订货范例
 型式 (1)Type · (2)No. — (3)长度
HSCZ5 — **100**


铝合金制薄型



Type	材质	表面处理
HSCZ	铝合金(A6063S-T5)	阳极氧化处理



沟槽盖条 (铝合金制薄型)

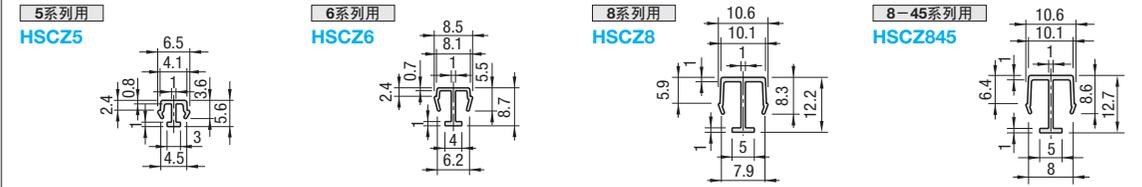


指定尺寸 (铝合金)

Type	No.	长度 (指定单位1mm)	适用型材 (系列)
HSCZ	5	50~2500	5系列
	6		6系列
	8		8系列
	845		8-45系列

Delivery 交货期 **3** 天发货
 上海·广州发货

数量	标准订购	
	小单	大单
数量	1~50	51~
交货期	通常	另行报价

超过表中标示的数量时, 请在WOS中确认。 P.9

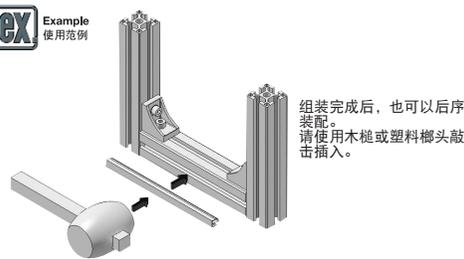


组装完成后, 也可以后序装配。
 请使用木槌或塑料榔头敲击插入。

请按照选型步骤 1~4 选择型式和参数后进行订购。

Order 订货范例
 型式 (1)Type · (2)No. — (3)颜色 — (4)长度
HSCJ6 — **B** — **12**
HSCJF8 — **R** — **500**

海绵型

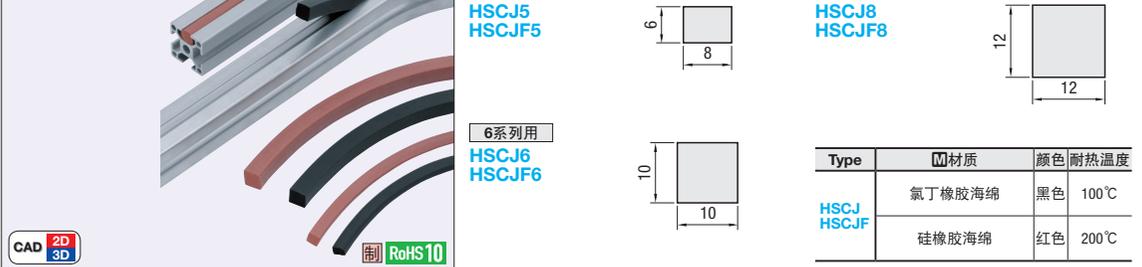

固定尺寸 (海绵)

Type	No.	颜色	长度 (m)	适用型材 (系列)
HSCJ	5	B (黑色) R (红色)	12	5系列
	6			6系列
	8			8系列/8-45系列
	8			8系列/8-45系列

指定尺寸 (海绵)

Type	No.	颜色	长度 (指定单位1mm)	适用型材 (系列)
HSCJF	5	B (黑色) R (红色)	100~3000	5系列
	6			6系列
	8			8系列/8-45系列
	8			8系列/8-45系列

Delivery 交货期 **3** 天发货
 上海·广州发货

数量	标准订购	
	小单	大单
数量	1~50	51~
交货期	通常	另行报价

超过表中标示的数量时, 请在WOS中确认。 P.9




CAD数据文件名: 37_Aluminum_Frames

请按照选型步骤 1~4 选择型式和参数后进行订购。

Order 订货范例
 型式 (1)Type · (2)No. — (3)高度 — (4)宽度
HPEFC6 — **H2000** — **W1000**
HFHFC

帘片

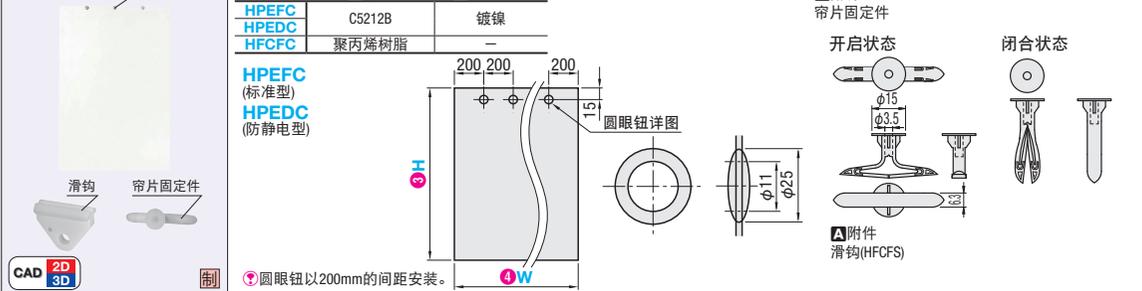

帘片


Type	No.	高度 (H) 指定单位100mm	宽度 (W) 指定单位200mm	使用薄膜 P.2200
HPEFC	6	1200~2400	600~1200	HPEFT0.2
HPEDC	8			HPEDT0.2

附件详情

型式	适用型材 (系列)	帘片宽度 W	圆眼钮个数	附带滑钩·帘片固定件	
				滑钩 套数	帘片固定件 个数
HPEFC6 HPEDC6	6系列	600	2	HFCFS6	2
		800	3		3
		1000	4		4
		1200	5		5
		600	2		2
HPEFC8 HPEDC8	8系列/ 8-45系列	800	3	HFCFS8	3
		1000	4		4
		1200	5		5
		600	2		2
		800	3		3

Order 订货范例
 型式 (Type · No.)
HFCFS8


滑钩

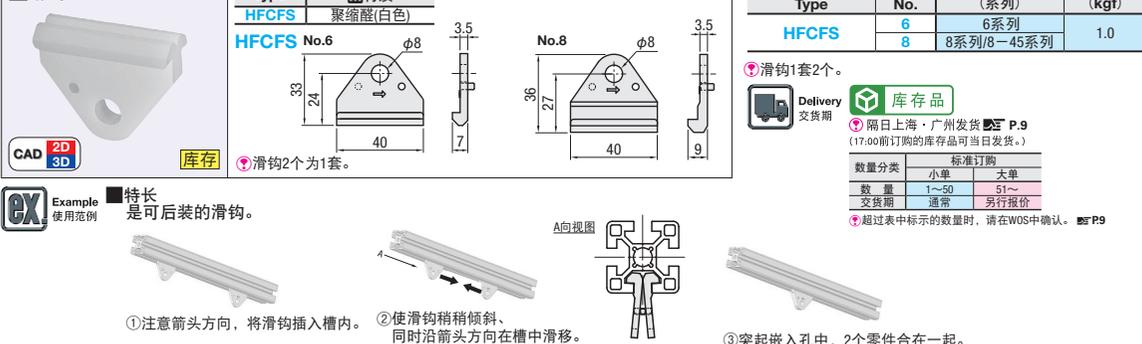

请按照选型步骤 1~4 选择型式和参数后进行订购。

Order 订货范例
 型式 (1)Type · (2)宽度 W (mm) — (3)长度 L (m)
HPMT50 — **1**

粘扣带

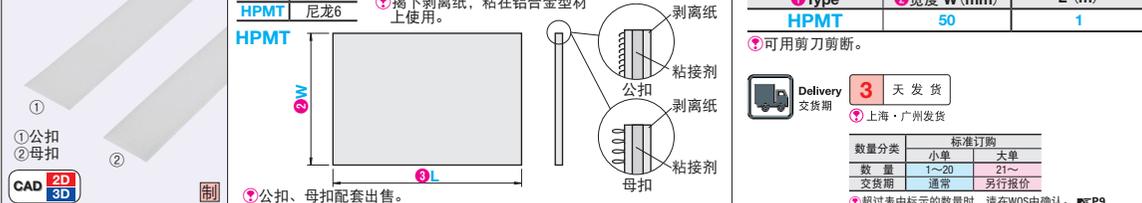

Type	宽度 W (mm)	长度 L (m)
HPMT	50	1

可用剪刀剪断。

Delivery 交货期 **3** 天发货
 上海·广州发货

数量	标准订购	
	小单	大单
数量	1~20	21~
交货期	通常	另行报价

超过表中标示的数量时, 请在WOS中确认。 P.9

铝合金型材

型材用螺帽

展位构成零件

附加功能配件

调整块

门部件

其他型材

37 铝合金型材

配件

拉手

2198